

ミスミ

φ6 非照明(バリュー品) MPB6シリーズ



c-UL

在庫品

RoHS

ココが
特長

お得な価格の超小型押しボタン
スイッチです。

- スイッチ1個につき黒・赤・緑の3個のキャップが付属します。お好みのものを付けてご使用ください。
- 海外規格No.は▶213ページ参照



1パック単位 5個入

Order
注文例

型番

MPB6-12M-5P


型番	取付穴φ	機能動作		回路	接触端子番号		取得規格	端子	¥通常単価		
					ボタン非押下時	ボタン押下時			1~4パック	5~9パック	10~19パック
MPB6-12M-5P	φ6	ON-(ON)	モメンタリ	単極双投	ON 1-3	1-2 (ON)	●	ハンダ	1,300	1,235	1,170
MPB6-12A-5P		ON-ON	オルタネイト		ON 2-3	2-1 ON	●		1,650	1,567	1,485
MPB6-22M-5P		ON-(ON)	モメンタリ	2極双投	ON 1-3 4-6	1-2 4-5 (ON)	●		1,600	1,520	1,440

詳細仕様


定格使用電圧 (Ue)	使用電流	使用温度範囲	接触抵抗DC2-4V	絶縁抵抗	耐電圧1分間	耐久性 (万回以上)	質量約g
DC28V	1A	-30~+85℃	10mΩmax	1GΩ以上	1500V	5	単極双投=5g 2極双投=7g
AC120V	1A						

外形図・端子配列


MPB6-12M-5P

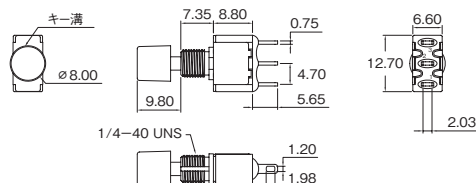


MPB6-12A-5P

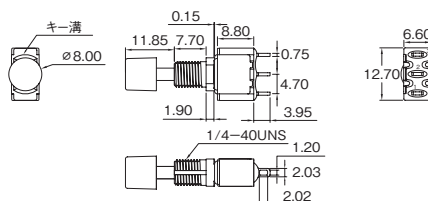

MPB6-22M-5P

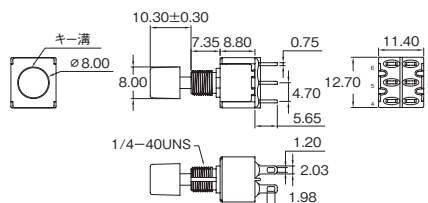

パネルカット寸法

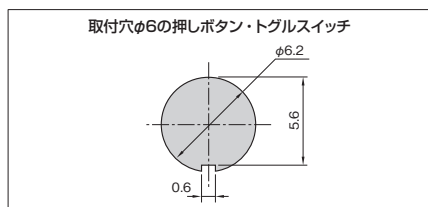

使用例



押しボタン

非常停止・
安全スイッチセレクト
スイッチロック
スイッチトグル
スイッチスライド
スイッチスイッチ
ユニットフット
スイッチレバー
スイッチその他
スイッチテープ
スイッチスイッチ用
ツマミ保護/
スイッチカバースイッチ
ガードスイッチ用
銘板スイッチ
周辺部品

掲載頁	ミスミ型番	メーカー型番	UL,cUL	CSA	TUV	CCC
0281	L3D110-*	DR30D0L-H3*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3D2110-*	APN116DN*	E68961	LR21451	—	2005010305145658
	L3D220-*	DR30D0L-M3*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3D2220-*	APN126DN*	E68961	LR21451	—	2005010305145658
	L3CP24-*	DR30E3L-E3*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3CP110-*	DR30E3L-H3*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3CP220-*	DR30E3L-M3*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3SF24-*	DR30F4M-E5*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3SF110-*	DR30F4M-H5*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3SF220-*	DR30F4M-M5*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3RF24-*	DR30F4N-E5*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3RF110-*	DR30F4N-H5*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
0323	B1R24	AH164-TXBE	—	—	—	—
	B1R224	LA3Z-1X4	—	—	—	—
	B1R324	AH164-TX1BE	—	—	—	—
	B1R424	AH164-TX2BE	E44592	LR20479	J9950092	—
	B1C24	AH165-XBE	E44592	LR20479	J9950092	—
	B2C24	DR22B5-EB	E44592	LR20479	—	—
	B2C324	DR22B8-EB	E44592	LR20479	J9950091	—
	B3C24	DR30B5-EB	E44592	LR20479	—	—
	B3C224	DR30B6-EB	E44592	LR20479	—	—
	B3C324	DR30B8-EB	E44592	LR20479	J9950091	—
0205	T611	M-2011	—	—	—	—
	T612	M-2012	—	—	—	—
	T613	M-2013	—	—	—	—
	T621	M-2021	—	—	—	—
	T622	M-2022	—	—	—	—
	T623	M-2023	—	—	—	—

掲載頁	ミスミ型番	メーカー型番	UL,cUL	CSA	TUV	CCC
0205	T1211	S-1A	—	—	—	—
	T1212	S-2A	—	—	—	—
	T1213	S-3A	—	—	—	—
	T1221	S-21A	—	—	—	—
	T1222	S-6A	—	—	—	—
	T1223	S-7A	—	—	—	—
	T12WC	AT-402-K	—	—	—	—
	T6WC	AT-428	—	—	—	—
	RB625011ES	CW-SA11KKNES	E44145	—	—	—
	RB625011AS	CW-SA11KKNAS	E44145	—	—	—
	RB625011FS	CW-SA11KKNFS	E44145	—	—	—
	RB625011GS	CW-SA11KKNGS	E44145	—	—	—
0196	RB625012ES	CW-SA12KKNES	E44145	—	—	—
	RB625011EF	CW-SB11KKKEF	E44145	—	—	—
	RB625011FF	CW-SB11KKFF	E44145	—	—	—
	RB625021FF	CW-SB21KKFF	E44145	—	—	—
	RB625021GF	CW-SB21KKGF	E44145	—	—	—
	RB612512	CW-T12KKS1	E44145	—	—	—
	RB1012511	JW-S111RKK	E44145	—	—	—
	RB1012521	JW-S211RKK	E44145	—	—	—
	RB1012511KK	JW-M11RKK	E44145	LR23535	—	—
	RB1012521KK	JW-M21RKK	E44145	LR23535	—	—
	RB1012522KK	JW-M22RKK	E44145	LR23535	—	—
	RB1012521WKK	JW-MW21RKK	E44145	—	—	—
0212	RL912521*	CW-SC21WOK**ES	E44145	—	—	—
	RL912521*	CW-SC21WOK**ES	E44145	—	—	—
	RL912521*	CW-SB21NMKZ*EF	E44145	—	—	—
	RL1012511*	JW-S111RKK*	E44145	—	—	—
	RL1012511*	JW-S111RKK*	E44145	—	—	—
	RL1012511*	JW-S111RKK*	E44145	—	—	—

ミスミ低価格スイッチ 海外規格番号

掲載頁	ミスミ型番	UL,cUL	VDE	CCC
0166	MEL1311	E254023	—	2003010305083195
	MEB1311	E254023	—	2003010305083195
	MEB1311E	E254023	—	2003010305083195
	MEB2211*	—	—	2003010304060278
	MEB24***	—	—	2003010304060278
	MEBS24**W	—	—	200310304060278
0137	MPL12-***114	—	—	200310305083195
0143	MPL1S-***16*	E254023	40001664	2003010305083195
0149	MPL2-***16*	E333442	—	20120305543024
0151	MPB2-***16*	E333442	—	20120305543024
0136	MPB-6*2*	E133772	—	—
0138	MPB12-***116	—	—	200310305083195
0143	MPB1S-***16	E254023	40001664	2003010305083195
0157	MPB3-***11	—	—	2003010305083195
0192	MSB1-***6	E254023	40001664	2003010305083195
	MSB1-***4	E254023	—	2003010305083195
	MSB2BC***	—	—	2003010304060278
	MSB3BC***	—	—	2003010305083195

掲載頁	ミスミ型番	UL,cUL	VDE	CCC
0195	MSB1R2116-KL	E254023	40001664	2003010305083195
	MSB2BC-***K*	—	—	2003010305083195
	MSB3BC210-KL	—	—	2003010305083195
	ML12-***246	—	—	200310305083195
0279	ML1-***6	E254023	40001664	2003010305083195
	ML1D246	—	—	2003010304060278
	ML2CFS-***	E254023	40001664	200310305083195
	ML2D2-***	—	—	200310305083195
0325	ML2-***	—	—	2003010304060278
	ML3-***	—	—	2003010305083195
	MB1R24*	E254023	40001664	2003010305083195
	MB2C24	—	—	2003010304060278
0207	MB3C24*	—	—	2003010305083195
	MT6**	E133772	—	—
0198	MRB-*****F	E104190	40006923	—
	MRL-***250*1*	E104190	40006923	—
0212	MSL-5125*2*	E133772	—	—