


ミスミ

## スライドスイッチ(バリュ一品) MSLシリーズ

UL CSA

在庫品

RoHS

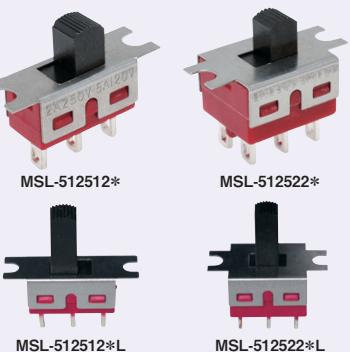

ココが  
特長  
パネル取付タイプの  
小型スライドスイッチです。  
●海外規格No.は ②14ページ参照  
●ツマミが長いタイプを追加しました。







1パック単位 10個入

型番	機能動作	回路	機能動作および接触端子番号			取得規格		端子	¥通常単価		¥スライド単価	
			左	中央	右	UL	CSA		1~2 パック	3~5 パック	6~9 パック	
MSL-512512-10P	ON-ON	単極双投	ON 2-1	—	ON 2-3	●	●	ハンド	1,500	1,350	1,200	
MSL-512512-10P	ON-OFF-ON			OFF		●	●		1,600	1,440	1,280	
MSL-512512-10P	ON-OFF-ON		ON 2-1 5-4	—	ON 2-3 5-6	●	●		1,900	1,700	1,500	
MSL-512522-10P	ON-ON			OFF		●	●		2,000	1,800	1,600	
MSL-512522-10P	ON-ON		ON 2-1 5-4	—	ON 2-3 5-6	●	●		2,250	2,000	1,850	
MSL-512522-10P	ON-OFF-ON			OFF		●	●		2,100	1,890	1,680	
MSL-512522-10P	ON-OFF-ON			OFF		●	●		2,400	2,100	1,900	

## 詳細仕様

定格使用電圧	使用電流	使用 温度範囲	接触 抵抗 DC2~4V	絶縁抵抗	耐電圧 1分間	電気的耐久性 (万回以上)	質量 約g
DC28V	5A	-30~ +85°C	10mΩ max	1GΩ以上	1500V	5	2~3
AC125V							
AC250V	2A						

## 外形図・取付穴寸法図

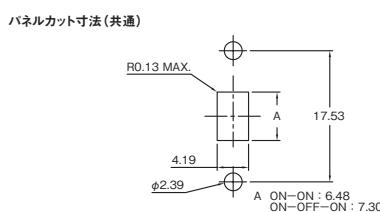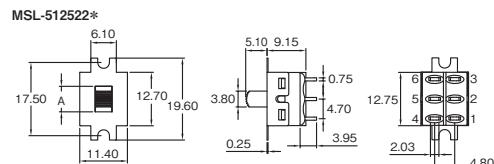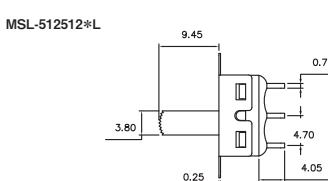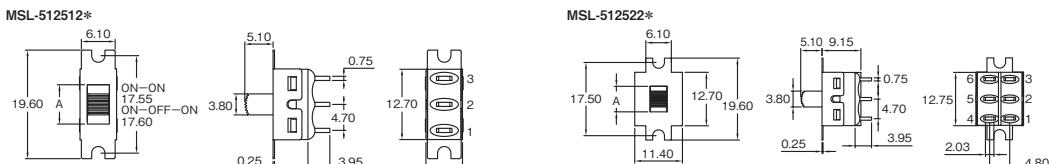

スイッチ

押しボタン

非常停止・  
安全スイッチセレクタ  
スイッチロッカ  
スイッチトグル  
スイッチスライド  
スイッチスイッチ  
ユニットフット  
スイッチレバー  
スイッチその他  
スイッチテープ  
スイッチスイッチ用  
ツマミ保護/  
スイッチカバースイッチ  
ガードスイッチ用  
銘板スイッチ  
周辺部品

掲載頁	ミスミ型番	メーカー型番	UL_cUL	CSA	TUV	CCC
0281	L3D110-*	DR30DOL-H3*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3D2110-*	APN116DN*	E68961	LR21451	—	2005010305145658
	L3D220-*	DR30DOL-M3*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3D2220-*	APN126DN*	E68961	LR21451	—	2005010305145658
	L3CP24-*	DR30E3L-E3*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3CP110-*	DR30E3L-H3*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3CP220-*	DR30E3L-M3*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3SF24-*	DR30F4M-E5*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3SF110-*	DR30F4M-H5*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3SF220-*	DR30F4M-M5*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
0323	L3RF24-*	DR30F4N-E5*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3RF110-*	DR30F4N-H5*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3RF220-*	DR30F4N-M5*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	B1R24	AH164-TXBE	—	—	—	—
	B1R224	LA3Z-1X4	—	—	—	—
	B1R324	AH164-TX1BE	—	—	—	—
	B1R424	AH164-TX2BE	E44592	LR20479	J9950092	—
	B1C24	AH165-XBE	E44592	LR20479	J9950092	—
	B2C24	DR22B5-EB	E44592	LR20479	—	—
	B2C324	DR22B8-EB	E44592	LR20479	J9950091	—
0205	B3C24	DR30B5-EB	E44592	LR20479	—	—
	B3C224	DR30B6-EB	E44592	LR20479	—	—
	B3C324	DR30B8-EB	E44592	LR20479	J9950091	—
	T611	M-2011	—	—	—	—
	T612	M-2012	—	—	—	—
	T613	M-2013	—	—	—	—
	T621	M-2021	—	—	—	—
	T622	M-2022	—	—	—	—
	T623	M-2023	—	—	—	—

掲載頁	ミスミ型番	メーカー型番	UL_cUL	CSA	TUV	CCC
0205	T1211	S-1A	—	—	—	—
	T1212	S-2A	—	—	—	—
	T1213	S-3A	—	—	—	—
	T1221	S-21A	—	—	—	—
	T1222	S-6A	—	—	—	—
	T1223	S-7A	—	—	—	—
	T12WC	AT-402-K	—	—	—	—
	T6WC	AT-428	—	—	—	—
	RB625011ES	CW-SA11KKNES	E44145	—	—	—
	RB625011AS	CW-SA11KKNAS	E44145	—	—	—
0196	RB625011FS	CW-SA11KKNF5	E44145	—	—	—
	RB625011GS	CW-SA11KKNG5	E44145	—	—	—
	RB625012ES	CW-SA12KKNES	E44145	—	—	—
	RB625011EF	CW-SB11KKEF	E44145	—	—	—
	RB625011FF	CW-SB11KKFF	E44145	—	—	—
	RB625021FF	CW-SB21KKFF	E44145	—	—	—
	RB625021GF	CW-SB21KKGF	E44145	—	—	—
	RB612512	CW-T12KK51	E44145	—	—	—
	RB1012511	JW-S11RKK	E44145	—	—	—
	RB1012521	JW-S21RKK	E44145	—	—	—
0195	RB10125211	JW-M11RKK	E44145	LR23535	—	—
	RB1012521K	JW-M21RKK	E44145	LR23535	—	—
	RB1012522K	JW-M22RKK	E44145	LR23535	—	—
	RB1012521WK	JW-MW21RKK	E44145	—	—	—
	RB1012521KK	JW-L21RKK	E44145	LR23535	—	—
	RL912511*	CW-SC11WCK**E5	E44145	—	—	—
	RL912521*	CW-SC21WCK**E5	E44145	—	—	—
	RN912521*	CW-SB21NMKZ*E5	E44145	—	—	—
	RL1012511*	JW-S11RKK*	E44145	—	—	—

## ミスミ低価格スイッチ 海外規格番号

掲載頁	ミスミ型番	UL_cUL	VDE	CCC
0166	MEL1311	E254023	—	2003010305083195
	MEB1311	E254023	—	2003010305083195
	MEB1311E	E254023	—	2003010305083195
	MEB2211*	—	—	2003010304060278
	MEB24***	—	—	2003010304060278
	MEBS24***W	—	—	200310304060278
	0137 MPL12-***114	—	—	2003010305083195
	0143 MPL1S-***16*	E254023	40001664	2003010305083195
	0149 MPL2*****	E333442	—	20120305543024
	0151 MPB2*****	E333442	—	20120305543024
0192	0136 MPB3-**2*	E133772	—	—
	0138 MPB12-***116	—	—	200310305083195
	0143 MPB1S-***16	E254023	40001664	2003010305083195
	0157 MPB3*****11	—	—	2003010305083195
	MSB1*****6	E254023	40001664	2003010305083195
	MSB1*****4	E254023	—	2003010305083195
	MSB2BC***	—	—	2003010304060278
	MSB3BC***	—	—	2003010305083195

掲載頁	ミスミ型番	UL_cUL	VDE	CCC
0279	MSB1R2116-KL	E254023	40001664	2003010305083195
	MSB2BC***-K*	—	—	2003010305083195
	MSB3BC21-KL	—	—	2003010305083195
	ML12**246	—	—	200310305083195
	ML1***2KK*	E254023	40001664	2003010305083195
	ML1D246	—	—	2003010304060278
	ML2CF5****	E254023	40001664	200310305083195
	ML2D2***	—	—	200310305083195
	ML2E***	—	—	2003010304060278
	ML3****	—	—	2003010305083195
0225	MB1R24*	E254023	40001664	2003010305083195
	MB2C24	—	—	2003010304060278
	MB3C24*	—	—	2003010305083195
	MT6**	E133772	—	—
0198	MRB-*****F	E104190	40006923	—
	MRL-**250*1*	E104190	40006923	—
0212	MSL-5125*2*	E133772	—	—