

ミスミ

コンタクト(D3100/D3200シリーズ兼用)



CSA UL TÜV 圧着 金メッキ

在庫品

RoHS

ココが
特長

耐環境性抜群のD3100/D3200兼用コンタクト


- 悪環境でも酸化することのない金メッキコンタクトを採用しているため、耐環境性に優れた長寿命品として使用できます。
- D3100シリーズとD3200シリーズに共通で使用できるコンタクトです。
- 製造元：タイコエレクトロニクス



ご注意

- ・数量は100個/パックです。ご注意願います。
- ・専用圧着工具は**0375~376ページ**
- ・材質・仕上げは**0351ページ**

外形図

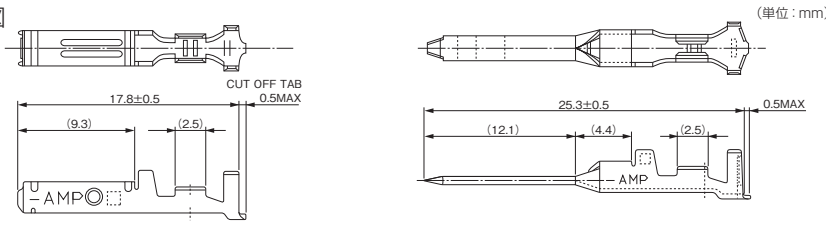

1パック単位 100個入



Order
注文例

型番

175287-2

型番	タイプ	適合電線範囲		絶縁被覆外径 (mm)	適合圧着工具 ダイス (0376ページ)	¥通常単価 1~19/パック	重量 (g)
		AWG	断面積 (mm ²)				
175287-2	オス (ピン)	28~24	0.08~0.2	0.8~1.4	90682-2	1,960	0.21
175288-2		24~20	0.2~0.5	AWG24: 1.2~1.6/AWG22~20: 1.7~2.6	90683-2	1,960	0.22
175289-2		18~16	0.5~1.25	1.8~2.8	90684-2	1,962	0.23
175216-2	メス (ソケット)	28~24	0.08~0.2	0.8~1.4	90682-2	2,356	0.22
175217-2		24~20	0.2~0.5	AWG24: 1.2~1.6/AWG22~20: 1.7~2.6	90683-2	2,356	0.23
175218-2		18~16	0.5~1.25	1.8~2.8	90684-2	2,356	0.24

コネクタ

e-CON

CC-Link
ワンタッチ

オリジナル
工具

ダイナミック

コマージャル
メーテンロック

(ミニ)
ユニバーサル
メーテンロック

Eiコネクタ

EH/XH/NH
コネクタ

VH/PH
コネクタ

EL/SM/
1625/3191

5051/5045/
5559/5557

CB01/CL07
コネクタ

DeviceNet用
コネクタ/その他
樹脂製コネクタ

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。