


インターフェイス端子台 (棒端子)

Webなら制御機器3900シリーズ以上掲載!

東洋技研

PCV5シリーズ (5mmピッチバネクランプ) FCN

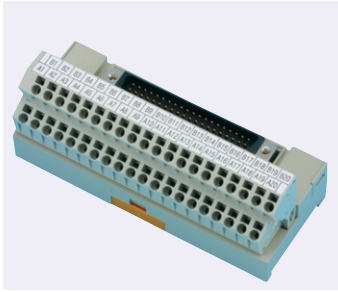

- ココが特長** バネクランプ式のFCNコネクタ端子台
- 棒端子を直接差込めます。
 - バネクランプはネジ緩みの心配がありません。
 - バネ解除は口穴にドライバを差し込みます。
ドライバ：SZF0-0.4-2.5

2D CAD PLC センサー 信号用 125V

在庫品

CAD

RoHS

1台単位



型番	¥通常単価		¥スライド単価		重量 (g)
	1~9台	10~19台	20~49台		
PCV5-4F402	4,100	3,900	3,510	107	




Order 注文例
型番
PCV5-4F402


適合ケーブル

型番	極数	実装コネクタ(オス)	推奨ケーブル
PCV5-4F402	40	FCN-364PO40-AU(富士通)	NFCN-SS-SO-SB-40-(長さ)

結線図 (TOP VIEW)

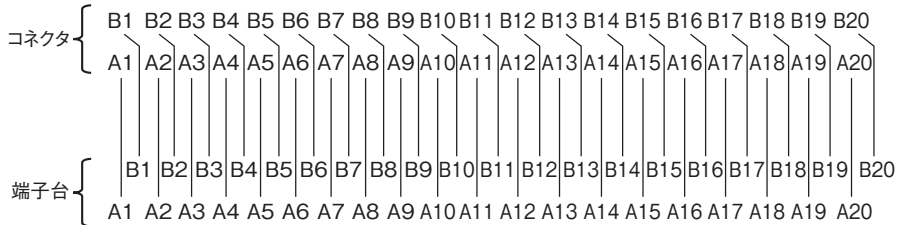

外形図

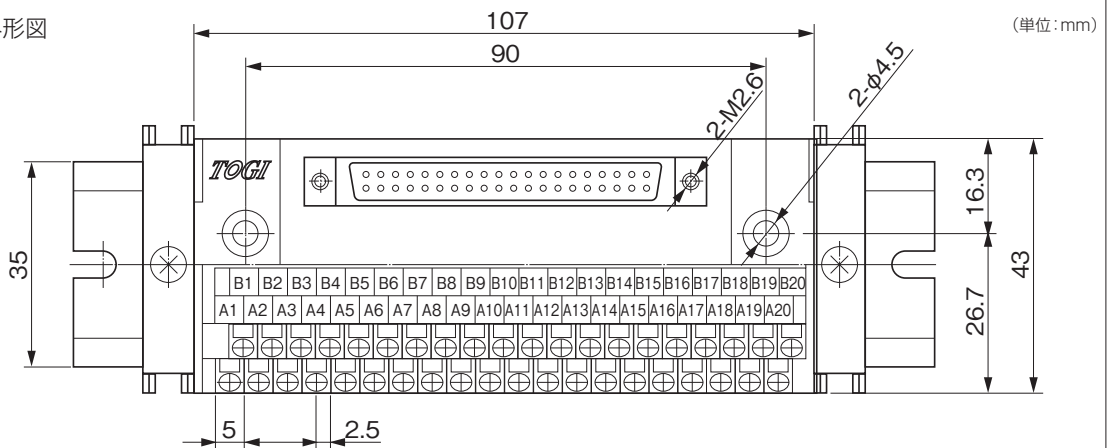

- リレー
- PLC
- インバータ
- タッチパネル (PLC用)
- タイマ・カレンダータイマ
- カウンタ
- メータ
- スイッチ
- 小型表示灯
- パイロットランプ
- 積層信号灯
- 表示灯
- 警報機・プザー
- 端子台