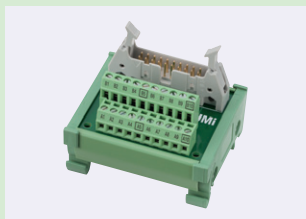


ミスミ

新商品

MWSシリーズ 欧型コネクタ端子台 (3.5mmピッチネジクランプ) MIL

ココが
特長

3.5mmピッチ端子台採用で小型サイズを実現

- 横幅の短い省スペース設計
- コネクタ幅サイズの端子台
- MIL40芯、34芯、20芯の3種端子台をバリエーション
- 3.5mmピッチネジクランプ式端子台を搭載
- 端子台の適用電線サイズは、AWG30~16
- 直接電線を締付けするかフェルール端子(棒端子)にて接続します。
- DINレール取付

在庫品


■ 搭載コネクタ
MIL40芯、MIL34芯、MIL20芯
住友スリーエム製

■ 適合圧着端子
フェルール(棒端子)
MFL-□□-5□□


■ 推奨ケーブルは、
HIFS-SS-SB-□□□(長さ)

結線図


MWS-M40-ET40

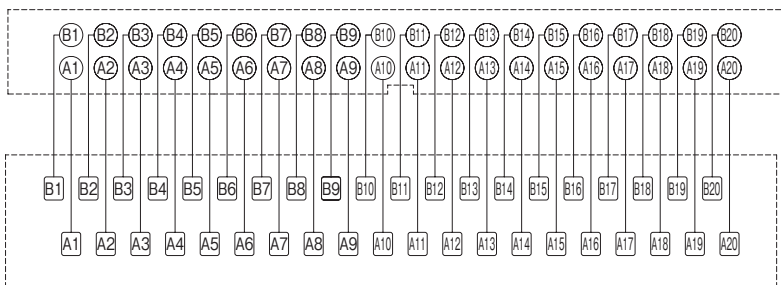

MWS-M34-ET34

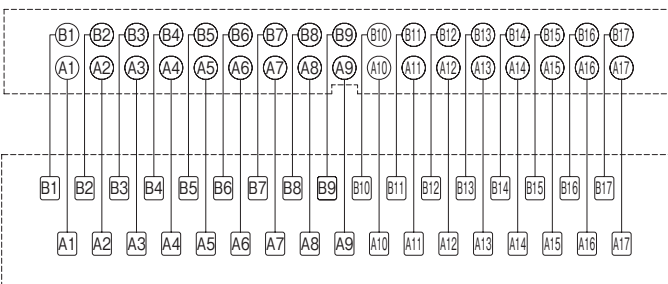

MWS-M20-ET20

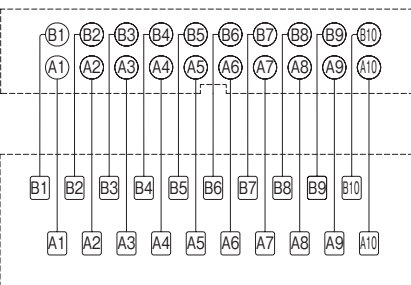

仕様

定格電圧	AC/DC125V
定格電流	1A
耐電圧	AC400V 1分間
締付トルク	0.15N・m(max)
適合電線	AWG30~AWG16

材質

ケース本体	PVC UL94-V0
ケース側板	PA66 UL94-V0
端子台	PA66 UK94-V0
コネクタ	MIL規格準拠 住友スリーエム製

1台単位



型番	種数	コネクタ	¥通常単価		¥スライド単価		重量(g)
			1~4台	5~19台	20~49台		
MWS-M40-ET40	40	MIL40芯	1,740	1,560	1,390	69	
MWS-M34-ET34	34	MIL34芯	1,660	1,490	1,330	61	
MWS-M20-ET20	20	MIL20芯	1,080	970	860	44	

Order
注文例


型番

MWS-M40-ET40




外形図

(単位: mm)



MWS-M40-ET40

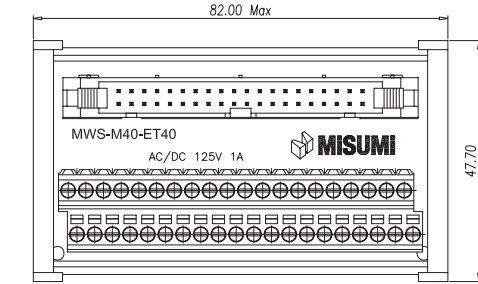


MWS-M34-ET34

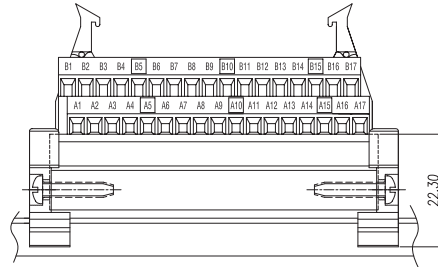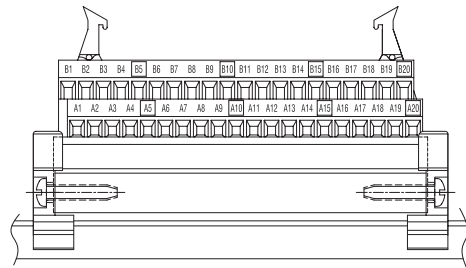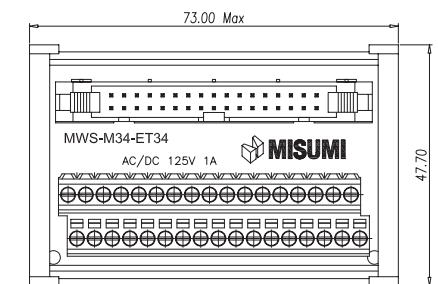

MWS-M20-ET20

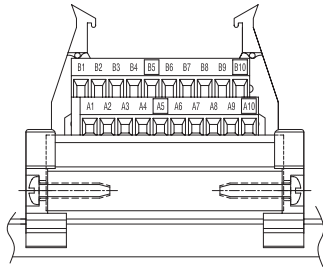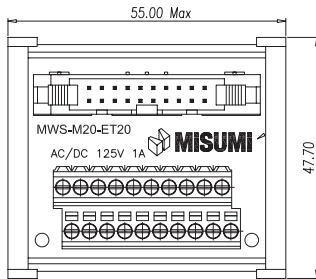

各極数共通

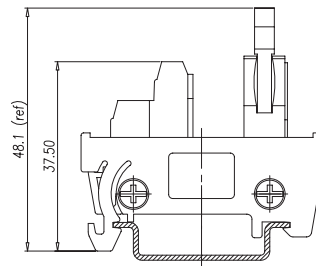


●電線ストリップ長さ: 5mm




20極



34極

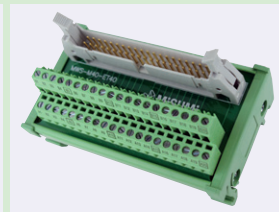

40極

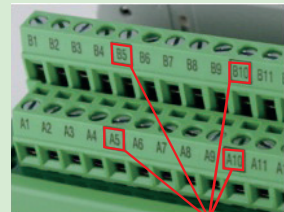

5つ目毎の端子台番号に□マーク

納期を縮める事はできないか...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
*IP電話からお掛けの場合料巻-11

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。