

ミスミ

MUML圧着済コンタクトケーブル



ココが特長

専用工具不要！短納期の現場組立に最適です。

- 圧着済ケーブルのバック販売です
- ミスミの工場で圧着加工した高品質なコンタクトケーブル
- 工具投資なしでコネクタケーブルが組立てられます
- 1m品(青、白、黒)は翌日出荷、2m以上は3日目出荷
- 50本/バックで販売します



 
- ・誤配線した場合は専用引き抜き工具で引き抜いてください。
- ・再度利用する場合はコンタクトのランスを起こしてください。

1m(青、白、黒)
在庫品

上記以外
3 日目出荷

お値引き	
1~5バック	通常単価
6~10バック	5%
11バック~	10%

外形イメージ図



1バック単位 50本入



Order 注文例

型番 色 長さ
171639-16 D 1

型番	コンタクトタイプ	ケーブル色指定		¥通常単価 指定長 (m)/50本バック単価						部品仕様		重量 1m (g)	
		在庫(1m)	非在庫	3日目出荷						使用ケーブル	使用コンタクト型番		
		非在庫(2m~)	非在庫	1	2	3	5	7	10				
171639-16	メス (ソケット)	B(青) C(白) D(黒)	A(茶) E(赤) F(黄) G(緑)	3,248	5,081	6,915	10,581	14,248	19,748	AWG16	UL1007タイプ	171639-1	885
170366-18				2,515	3,698	4,881	7,248	9,615	13,165	AWG18		170366-1	600
170365-22				1,883	2,435	2,986	4,090	5,193	6,848	AWG22		170365-1	300
171638-16	オス (ピン)	B(青) C(白) D(黒)	A(茶) E(赤) F(黄) G(緑)	3,248	5,081	6,915	10,581	14,248	19,748	AWG16	UL1007タイプ	171368-1	885
170364-18				2,515	3,698	4,881	7,248	9,615	13,165	AWG18		170364-1	600
170363-22				1,883	2,435	2,986	4,090	5,193	6,848	AWG22		170363-1	300

ミスミ

オリジナル手動圧着工具



ココが特長

ミニユニバーサルメーテンロックシリーズコネクタの試作、保守用簡易圧着工具


- ミニユニバーサルメーテンロックシリーズコネクタ専用の圧着工具です。
- 共通仕様・使用方法は③349ページをご確認ください。



- ・適合コンタクト以外の圧着は出来ません。
- ・この工具は試作保守作業向けに開発した工具です。
- ・製品製造ラインでは、コネクタメーカー指定の工具の使用を推奨します。
- ・ダイス一体型ツールです。
- ・この工具は校正出来ません。

在庫品

外形図

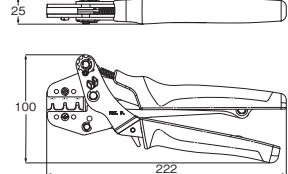


Order 注文例

型番 MSHT-A04



1丁単位

圧着方法

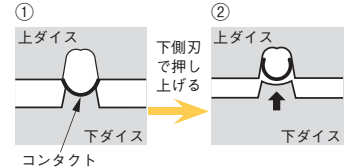

①②当圧着工具は、コンタクトのセット位置が固定となっております。コンタクトセットには、ダイスの位置関係を確認して圧着することをお薦めします。

型番	適合シリーズ	適合コンタクト	コンタクトタイプ	適用電線		重量 (g)	¥通常単価 ¥スライド単価	
				AWG	被覆外径φmm		1丁	2丁~
MSHT-A04	ミニユニバーサルメーテンロック	170363-1	オス(ピン)	26~22	1.2~1.8	600	12,800	9,800
		170364-1		22~18	1.5~2.4		12,800	9,800
		171638-1		20~16	2.0~3.2		12,800	9,800
		170365-1	メス(ソケット)	26~22	1.2~1.8		12,800	9,800
		170366-1		22~18	1.5~2.4		12,800	9,800
		171639-1		20~16	2.0~3.2		12,800	9,800