


ミスミ

ソケットハウジング

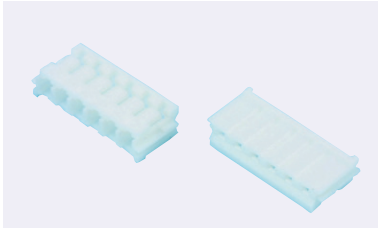

ココが特長

高さ8.1mm・厚さ3.8mmの2.5mmピッチタイプ

- 専用コンタクト(BEH-001T-P0.6)用のハウジングです。
- ハウジングの厚みは3.8mmです。
- コンタクトピッチは2.5mmです。
- ミスミではバック品販売の為、ミスミオリジナル型番での販売となります。
- 製造元：日本圧着端子製造

基本仕様

- 定格電圧：AC/DC250V
- 定格電流：3A
- その他仕様：▶382ページ
- ・数量は50個/パックです。ご注意ください。
- ・コンタクトは別売となります(▶383ページ)。




CSA UL TÜV 差し込み 電源用 信号用 センサー モーター 2D CAD

在庫品

RoHS

外形図

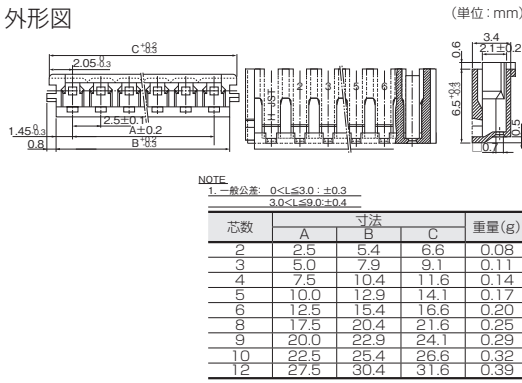

1パック単位 50個入




Order 注文例

型番
EHR-2-50P

型番	芯数	¥通常単価
EHR-2-50P	2	410
EHR-3-50P	3	441
EHR-4-50P	4	503
EHR-5-50P	5	537
EHR-6-50P	6	587
EHR-8-50P	8	798
EHR-9-50P	9	854
EHR-10-50P	10	927
EHR-12-50P	12	1,050

ミスミ

コンタクト

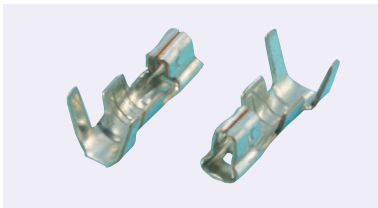

ココが特長

帯状構造を備え安定した接触信頼性・振動防止を發揮

- ソケットハウジング専用のメス(ソケット)コンタクトです。
- 製造元：日本圧着端子製造
- ・数量は100個/パックです。ご注意ください。
- ・圧着は推奨の専用工具(▶384ページ)で行なってください。
- ・EHコネクタ以外へは使用できません。
- ・適合する電線サイズを必ずご確認の上、ご使用下さい。




圧着 スメッキ

在庫品

RoHS

外形図

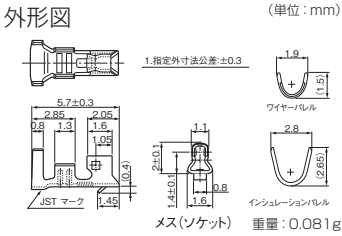

仕様

適用電線範囲	AWG30~22(0.05~0.3mm ²)
適合電線被覆外形	1.0~1.9mm



1パック単位 100個入

型番	¥通常単価
BEH-001T-P0.6	1~9パック 408




Order 注文例

型番
BEH-001T-P0.6

コンタクト引抜方法

・EHコネクタ専用引抜工具はございません。下記方法をご参照下さい。
コンタクトの引抜方法

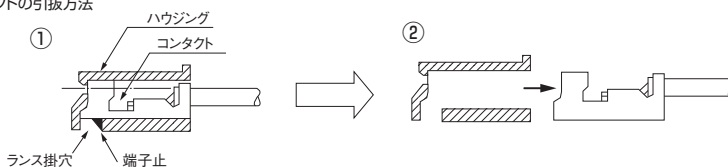

- ①ハウジングのランス掛穴にドライバを差し込み、端子止を押しします。
- ②電線を引抜きます。



- ・一度引抜いたコンタクトは再使用できません。
- ・キズ等がついたハウジングは使用しないで下さい。