


ブロック端子台 (棒端子式)

Webなら制御機器40ブランド以上掲載!

フェニックス・コンタクト

高電流タイプ(65A)貫通型 HDFKシリーズ

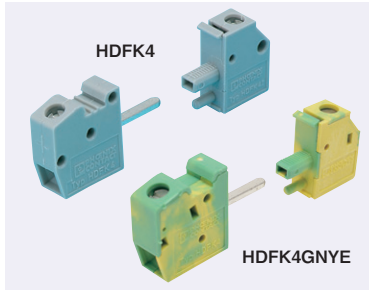

CSA UL SEV 300V 電源用 2D CAD

在庫品

CAD


RoHS

ココが特長

欧州規格大電流(65A)パネル貫通端子台

- 金属製やプラスチック製のパネル(厚さ1~4mm)に取り付けができる電線ネジ締め式端子台です。
- 取り付けはパネルに大小2ヶ所の丸穴をあけ、パネルを挟み込むだけです。ネジ止めなどの固定は必要ありません。
- 1極ごとの密閉型構造により、取り付け後は導体部分が外部に出ることはありません。

使用例

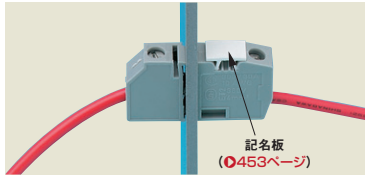

パネルに取り付け用の穴を2ヶ所あけ、パネルを挟み込むように取り付けます。上写真のように、連結取り付けも可能です。

接続仕様

■HDFK4

規格	適合電線サイズ	
	単線	撚線
UL定格	AWG30~AWG10	
CSA定格	AWG22~AWG10	

■HDFK10

規格	適合電線サイズ	
	単線	撚線
UL定格	AWG24~AWG6	
CSA定格	AWG22~AWG6	

複数ケーブル接続	HDFK4/HDFK4GNYE	HDFK10
剥き線長さ	9mm	11mm
締め付けトルク	0.6~0.8Nm	1.5~1.8Nm

電気的特性

	HDFK4	HDFK10
耐電圧		
1分間商用周波耐電圧(≥2.5kV)	合格	合格
端子/端子	5.5kV	7.5kV
端子/ハウジング側	4.5kV	4.5kV
絶縁抵抗		
端子/端子	10 ¹² Ω	10 ¹² Ω
端子/ハウジング側	10 ¹² Ω	10 ¹² Ω

定格

■HDFK4/HDFK4GNYE

規格	定格電圧	定格電流
UL定格	300V	30A
CSA定格	300V	30A


■HDFK10/HDFK10GNYE

規格	定格電圧	定格電流
UL定格	300V	65A
CSA定格	300V	65A


外形図・パネル加工図

◀は入線方向を表わします。


(単位: mm)

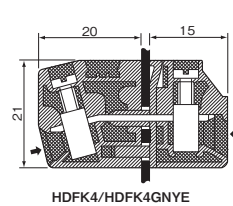


HDFK4/HDFK4GNYE

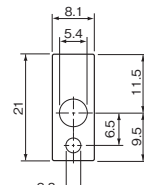

HDFK4/HDFK4GNYE取付穴

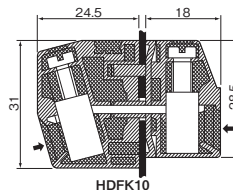

HDFK10

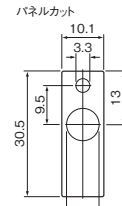

HDFK10取付穴

材質仕様

■HDFK4,10 HDFK4共通

金属部分	銅合金
導体	銅合金
表面処理	スズメッキ
絶縁材料	
絶縁ハウジング	6.6ポリアミド
色	灰色
燃焼特性	
UL94	V2
IEC0707,DIN VDE0304/3	FH 2-20



1個単位

型番	品名	極数	重量 (g)	¥通常単価 1~29個	¥スライド単価 30~79個	¥90~99個
HDFK4	端子台	1	8.93	330	303	294
HDFK10			21.31	890	837	783
HDFK4GNYE			8.74	430	404	364



Order
注文例

型番
HDFK4

記名板・シート

Webなら漏液検出機器を多数掲載!

ミスミ


記名板 MKBシリーズ



- ココが特長** 端子台寸法に合わせてカットし、ご利用ください。
- MKB10、20、30共用の記録版です。
 - 1パック10本入りで提供します。
 - 質量：8g

在庫品
RoHS

Order 注文例 **MKB10-K-10P**

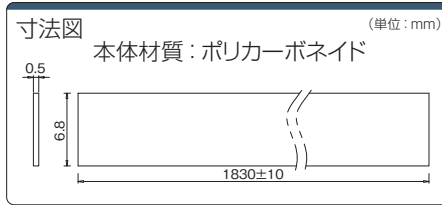

MKBシリーズ端子台 **¥399、400**

¥ 1パック単位 **10本入**

型番	¥通常単価		¥スライド単価
	1~5パック	6~9パック	10パック~
MKB10-K-10P	1,000	950	900

IDEC, 吉田電機工業

記名板




- ココが特長** 印字プリンターにて印字できます。
- DINレール端子台、BN、BNHタイプ、UK10~35、UK210~225タイプに使用する記名板です。

在庫品
RoHS

規格表

型番	適合端子台 ¥401~403ページ	重量(g)	メーカー
BNM7	BN、BNHタイプ	7.2	IDEC
KT-E	UK10~35、UK210~225タイプ	6	吉田電機工業

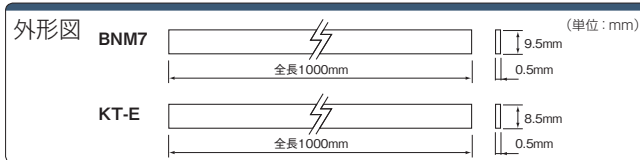

¥ 1本単位


型番	¥通常単価		¥スライド単価
	1~9個	10~29個	30~99個
BNM7	45	42	40
KT-E	50	48	45

フェニックス・コンタクト

記名板

Gシリーズ端子台の記名板用ベース

※上記、使用例を参照ください。

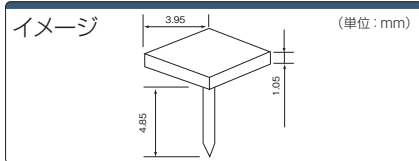

重量: 0.05g

Order 注文例 **BN-WH**


在庫品

¥ 1パック単位 **100個入**

型番	タイプ	¥通常単価		¥スライド単価
		1~4パック	5~19パック	20~99パック
BN-WH	白色、無地	960	906	852

フェニックス・コンタクト


記名板

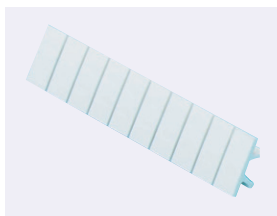

- ココが特長** 欧州規格端子台用記名板です。
- ZB-5は、電線ネジ締め式端子台UK2.5N、UK3N **¥435ページ**の専用記名板です。
 - ZB-6は、電線ネジ締め式端子台UK5Nの専用記名板です。
 - 油性マジックなどで自由に文字を記入できます。
 - 1本につき、10個の記名板がついています。

在庫品
RoHS

使用例

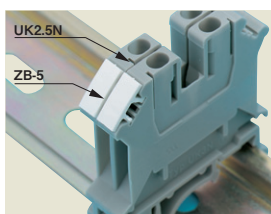

仕様

材質	ポリアミド6.6、UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+90℃
色	白

¥ 1本単位

型番	適合端子台	重量 (g)	¥通常単価		¥スライド単価
			1~19本	20~29本	30~99本
ZB-5	UK2.5N・UK3N	1.13	70	63	56
ZB-6	UK5N	1.34	70	63	56

Order 注文例 **ZB-5**