


ミスミ

絶縁保護カバー

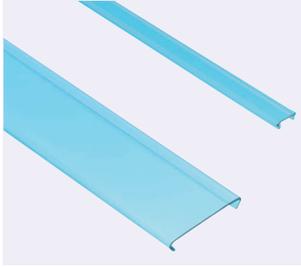

- ココが特長** **端子台の絶縁保護に必須です。**
- DINレール端子台、BN、BNHタイプ、UK10～35、UK210～225タイプに使用する絶縁保護カバーです。
 - ダクトカッターで切断できます。

在庫品

RoHS


規格表

型番	寸法(mm)		適合端子台 O401～403ページ	重量(g)
	A	B		
BNC23	39.6	500	BN、BNHタイプ	20
BNC230	39.6	1000		40
KT15N-D	32	920	UK10、UK210	43
KG-D	9.8	920	UK210、215、225(2段端子台の下段用)	20
KT25-D	36.5	920	UK15、25、35、215、225	47

1本単位



型番	¥バラチャージ	¥通常単価		¥スライド単価	
	1～19個	20～29個	30～99個	100個～	
BNC23	+100/個	330	315	306	
BNC230		660	630	613	
KT15N-D		300	280	276	
KG-D		130	125	113	
KT25-D		450	428	420	

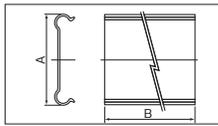

部 1～19個のご注文は通常単価+バラチャージを申し受けます。
【計算例】 BNC23 を2個ご注文の場合
(通常単価330円+バラチャージ100円)×2個=860円

ミスミ

絶縁保護カバー MKBシリーズ



- ココが特長** **端子台寸法に合わせてカットし、ご利用ください。**
- MKB10、20、30共用の絶縁カバーです。
 - 1パック2本入りで提供します。
 - 質量：90g

在庫品

RoHS

■カバー長計算方法

M3	8.8mm×(極数)+2.5mm
M3.5	10.5mm×(極数)+2.5mm
M4	13mm×(極数)+2.5mm

MKBシリーズ端子台O399、400ページ



1パック単位 2本入

型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1～5パック	6～9パック	10パック～	
MKB10-CB-2P	750	712	675	

 


Order
注文例

型番
MKB10-CB-2P

寸法図

本体材質：ポリカーボネード(UL94-V2) (単位：mm)



コモン端子台

ブロック端子台
(丸・Y端子式)

ブロック端子台
(棒端子式)

渡り金具

エンドプレート

止め金具

絶縁カバー

記名板・シート

端子台
(オプション・その他)

端子台
周辺部品