

ミスミ

## ENF-THTシリーズ(三相 高減衰)

新商品



Order  
注文例 型番 ENF-THT-6

ココが  
特長

三相電源ラインからのノイズ防止、2段フィルタ

●開閉式カバー付き

在庫品




- ノイズフィルタは汎用インバータとモータ間には使用できません。
- 漏電ブレーカ選定の際には、ノイズフィルタの漏洩電流を考慮して選定をしてください。

規格表



型番	回路構成	定格電流	形状 (取付方法)	1台単位		
				¥通常単価	¥ライド単価	
ENF-THT-6	三相	6A	標準(直付)	7,500	7,100	6,600
		10A		7,900	7,500	7,000
		20A		9,800	9,400	8,800

## 回路図

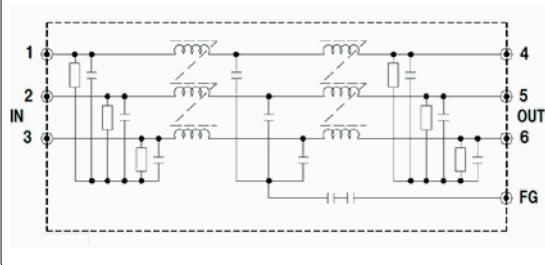


## 仕様


型番	ENF-THT-6	ENF-THT-10	ENF-THT-20
回路構成	三相		
定格電圧(AC/DC)	500V		
定格電流(AC/DC)	6A	10A	20A
耐電圧	AC2500V 1分間: 端子-FG間		
絶縁抵抗	100MΩ min. DC500V: 端子-FG間		
漏洩電流	250V 60Hz 500V 60Hz	2.5mA max.	5.0mA max.
直流抵抗	290mΩ max.	120mΩ max.	50mΩ max.
動作環境	温度: -25~+85°C, 20~95%RH(結露なきこと)		
安全規格	UL1283, CSA C22.2 No.8(c-UL), IEC/EN60939-2(UL/c-UL), E156363		
質量	910g		1400g

## 減衰量周波数特性


## ENF-THT-6

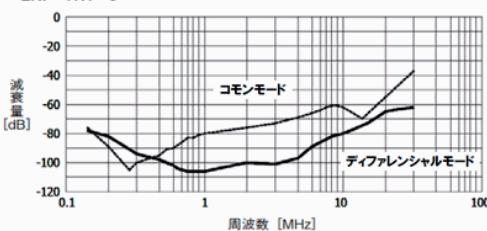


## ENF-THT-10

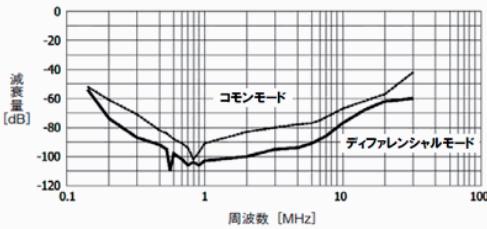

## ENF-THT-20

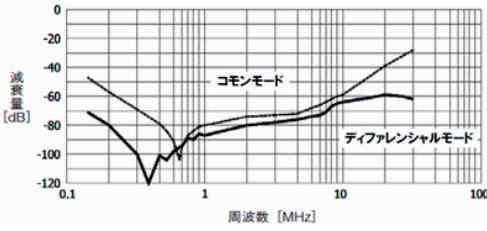

## 外形図

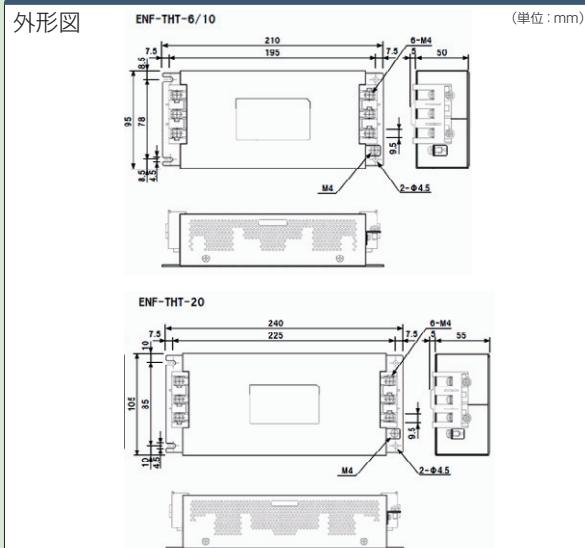

## ディレーティング

