


ミスミ

MAOLG-P3耐油 UL/CE/CCC対応

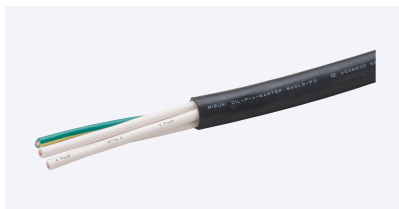

電気用品安全法を取得していません。

UL AWM CE対応 CCC VW-1
300V 300V/500V 欧州規格 太り線 耐油

在庫品 **ストック T**
1~99m (5本まで) **巻末-9**
当日出荷 ¥1,000/本
2 日日出荷
ストック A
100m (2本まで) **巻末-9**
翌日出荷 ¥500/本
※ストック対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。

ココが特長

<MASTER-CABLE> ~OIL-Pro-MASTER~

300V グローバル規格耐油ケーブル

- ミスミオリジナルMASTER-CABLEのひとつ、耐油仕様のケーブル「OIL-Pro-MASTER」です。
- 米国・欧州・中国の規格に対応しているため設計・仕様の統一に役立ちます。



ご注意

- ・欧州規格の定格電圧の表示方法については**P1677**④をご確認下さい。
- ・CCC規格については**P1680**をご参照下さい。
- ・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応していません。(c-UL未対応)
- ※単価は全てm当りの単価です。
- 単価計算方法
[式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
- ※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

RoHS

サンプル提供

P.1692



1本単位

型番	AWGサイズ	芯数	販売単位 全長 ^{※3} もしくは 指定長	¥スライド単価			通常出荷日	¥通常単価 100m(巻) ×1~2本 メートル 単価 ^{※2}	通常出荷日	¥指定長単価				通常出荷日
				1000m (100m×10 ^{※2})	500m (100m×5 ^{※2})	100m(巻) ×3本~				99~50m	49~20m	19~10m	9~1m	
				メートル 単価 ^{※2}	メートル 単価 ^{※2}	メートル 単価 ^{※2}				メートル 単価 ^{※2}	メートル 単価 ^{※2}	メートル 単価 ^{※2}	メートル 単価 ^{※2}	
MAOLG-P3	21	2	1 100 (指定 1m 単位) 500 1000	87	88	89	都度見積	90	在庫品	99	108	113	122	在庫品
		3		106	107	108		109	在庫品	120	131	136	147	在庫品
		4		131	132	133		134	T 1日目	147	T/A 160	T/A 167	T/A 180	T/A 2日目
		2		98	99	100		101	在庫品	111	121	126	136	在庫品
		3		123	124	125		126	在庫品	138	151	157	170	在庫品
		4		155	156	157		158	在庫品	173	189	197	213	在庫品
	18	2		119	120	121		122	在庫品	135	147	153	165	在庫品
		3		151	152	153		154	在庫品	170	185	193	208	在庫品
		4		188	189	190		191	在庫品	210	229	239	258	在庫品
		2		165	166	167		168	在庫品	185	202	210	227	在庫品
		3		220	221	222		223	在庫品	246	268	279	301	在庫品
		4		247	248	249		250	在庫品	275	300	312	337	在庫品
14	2	236	237	238	239	T 1日目	263	T/A 287	T/A 299	T/A 323	T/A 2日目			
	3	319	320	321	322	在庫品	355	387	403	435	在庫品			
	4	413	414	415	416	在庫品	458	499	520	562	在庫品			



ご注意

ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。

- ※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。
- ※1 ストックの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。
- ※2 上記の単価は全てm当りの単価です。
- 単価計算方法[式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
- ※3 1000m及び500mでのご注文の場合、100m巻での納入とさせていただきます(1条もでのご注文は承ることができません)。



Order 注文例

型番 - AWGサイズ - 芯数 - 長さ
MAOLG-P3 - 19 - 2 - 10

※「:」半角括弧、「|」イチ、「|」アイ、「|」ゼロ、「|」オーなどの記号が含まれる場合はご注文前十分ご確認をお願いします。

電力ケーブル

制御・計装ケーブル

電気・電子・通信機器用絶縁電線

機械用ロボットケーブル

省配線・ネットワークケーブル

フラットケーブル

カルコード

情報通信ケーブル

防災用警報用ケーブル

エコ電線ケーブル

同軸ケーブル

電線・ケーブル(オプション・その他)

カタログの良方とカタログ内用語解説

電線規格に関するガイド

UL規格ケーブルについて(ULリステッドケーブルのご案内)

電線取り扱いと選定について

電線の基本

電線の基本/電線の梱包形態について

電線構造に関するガイド

電線特性について

材質特性

サンプル提供サービス