


ミスミ

## UL20276HB 架橋ポリエチレン UL シールド付

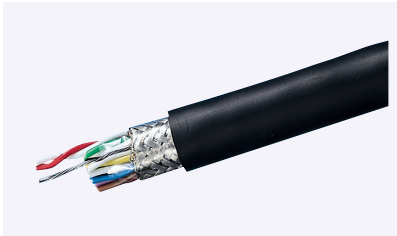

UL AWM C-UL VW-1 FT-1 30V より線 ツストペア 1重 シールド 耐油

ココが特長

**30V ULAWM規格のシールド付信号ケーブル**  
●絶縁にPVCより電氣的に安定した架橋ポリエチレンを使用しております。

注意

・各サイズの3芯はツイストペア(対撚り)ではありません。  
・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセス・ワイヤ」に対応しております。(C-UL未対応)  
※ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。  
※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

電気用品安全法を取得していません。

在庫品

3 日目出荷

※詳細は、下記価格表内の通常出荷日をご覧ください

ストーク A

 
巻末-9

翌日出荷 ¥500/本  
※ストーク対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。

RoHS



Order 注文例



※3(芯)と表記されている商品は、ツイストペア(対撚り)ではございません。  
※「[ : 半角括弧 ]」、「[ | : イチ ]」、「[ | : アイ ]」、「[ | : セロ ]」、「[ | : オー ]」などの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いいたします。



1本単位

型番	AWGサイズ	対数 <sup>1)</sup> 1P~2芯	全長 もしくは 指定長	¥通常単価		通常 出荷日	¥指定長単価					通常 出荷日					
				100m(巻) ×3本~			100m(巻) ×1~2本										
				ストーク <sup>2)</sup> 単価 <sup>2)</sup>	メートル 単価 <sup>2)</sup>		ストーク <sup>2)</sup> 単価 <sup>2)</sup>		ストーク <sup>2)</sup> 単価 <sup>2)</sup>		ストーク <sup>2)</sup> 単価 <sup>2)</sup>						
UL20276HB	26	1P	1 500 (指定1m 単位)	219	219	都度見積	219	A	332	A	437	A	437	A	494	A	3日目
		3(芯)		258	258		258	A	396	A	515	A	515	A	582	A	3日目
		2P		293	293		293	A	447	A	583	A	583	A	659	A	在庫品
		3P		344	344		344	A	526	A	684	A	684	A	773	A	在庫品
		4P		402	402		402	A	614	A	802	A	802	A	906	A	3日目
		5P		478	478		478	A	728	A	952	A	952	A	1,076	A	3日目
		6P		550	550		550	A	839	A	1,094	A	1,094	A	1,236	A	3日目
		7P		622	622		622	A	949	A	1,240	A	1,240	A	1,401	A	3日目
		8P		678	678		678	A	1,035	A	1,351	A	1,351	A	1,527	A	在庫品
		10P		810	810		810	A	1,236	A	1,615	A	1,615	A	1,825	A	3日目
	12P	906	906	906	A	1,381	A	1,808	A	1,808	A	2,043	A	3日目			
	15P	1,002	1,002	1,002	A	1,530	A	1,997	A	1,997	A	2,257	A	3日目			
	18P	1,144	1,144	1,144	A	1,747	A	2,281	A	2,281	A	2,578	A	3日目			
	20P	1,311	1,311	1,311	A	2,001	A	2,612	A	2,612	A	2,952	A	3日目			
	25P	1,621	1,621	1,621	A	2,473	A	3,231	A	3,231	A	3,651	A	3日目			
	1P	263	263	263	A	402	A	524	A	524	A	592	A	在庫品			
	3(芯)	284	284	284	A	434	A	566	A	566	A	640	A	在庫品			
	2P	310	310	310	A	471	A	616	A	616	A	696	A	在庫品			
	3P	373	373	373	A	570	A	745	A	745	A	842	A	在庫品			
	4P	503	503	503	A	765	A	1,000	A	1,000	A	1,130	A	在庫品			
5P	589	589	589	A	900	A	1,174	A	1,174	A	1,327	A	3日目				
6P	704	704	704	A	1,075	A	1,402	A	1,402	A	1,584	A	在庫品				
7P	751	751	751	A	1,144	A	1,495	A	1,495	A	1,689	A	3日目				
8P	781	781	781	A	1,192	A	1,555	A	1,555	A	1,757	A	3日目				
10P	887	887	887	A	1,353	A	1,768	A	1,768	A	1,998	A	3日目				
12P	1,134	1,134	1,134	A	1,730	A	2,260	A	2,260	A	2,554	A	3日目				
15P	1,159	1,159	1,159	A	1,768	A	2,308	A	2,308	A	2,608	A	3日目				
18P	1,303	1,303	1,303	A	1,986	A	2,595	A	2,595	A	2,932	A	3日目				
20P	1,487	1,487	1,487	A	2,269	A	2,965	A	2,965	A	3,350	A	3日目				
25P	1,715	1,715	1,715	A	2,617	A	3,420	A	3,420	A	3,865	A	3日目				
1P	308	308	308	A	466	A	612	A	612	A	692	A	3日目				
3(芯)	339	339	339	A	516	A	673	A	673	A	760	A	3日目				
2P	375	375	375	A	573	A	747	A	747	A	844	A	在庫品				
3P	510	510	510	A	780	A	1,017	A	1,017	A	1,149	A	在庫品				
4P	610	610	610	A	930	A	1,215	A	1,215	A	1,373	A	3日目				
5P	716	716	716	A	1,092	A	1,426	A	1,426	A	1,611	A	3日目				
6P	824	824	824	A	1,258	A	1,641	A	1,641	A	1,854	A	3日目				
7P	887	887	887	A	1,353	A	1,768	A	1,768	A	1,998	A	3日目				
8P	1,055	1,055	1,055	A	1,610	A	2,105	A	2,105	A	2,379	A	3日目				
10P	1,262	1,262	1,262	A	1,923	A	2,514	A	2,514	A	2,841	A	3日目				
12P	1,311	1,311	1,311	A	2,001	A	2,612	A	2,612	A	2,952	A	3日目				
15P	1,590	1,590	1,590	A	2,425	A	3,168	A	3,168	A	3,580	A	3日目				
18P	1,744	1,744	1,744	A	2,660	A	3,477	A	3,477	A	3,929	A	3日目				
20P	1,989	1,989	1,989	A	3,032	A	3,963	A	3,963	A	4,478	A	3日目				
25P	2,288	2,288	2,288	A	3,487	A	4,556	A	4,556	A	5,148	A	3日目				



ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。

※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。

※通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。

※1 ストークの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。

※2 上記の単価は全てm当りの単価です。

単価計算方法[式: 型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]

※3 ご注文の際は芯数・対数・芯/対数・芯/対数の表記にはご注意ください。(線芯本数については仕様表をご確認ください) 1P(1PS)は「×2芯」となります。

ミスミ VONA 配線部品 検索

WEBなら当日・翌日出荷3万点以上!!

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。

●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。