


ミスミ

VCTF23NXS 耐震(低速可動) UL/PSEシールド付

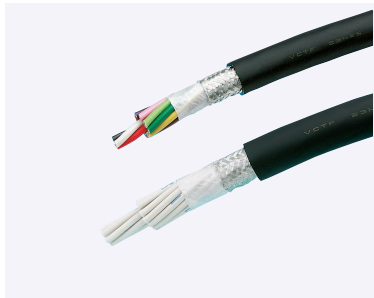

電安法 PSE UL AWM VW-1 300V より線 1重 シールド 耐油

在庫品

ココが特長

300V UL・PSE対応の耐震電源ケーブル

●300V定格のPSE/UL/C-UL対応電源向きの柔軟・耐油・耐震タイプのケーブルです。



・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)
 ※ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。

3 日目出荷

※詳細は、下記価格表内の通常出荷日をご覧ください

ストック A

 
巻末-9

翌日出荷 ¥500/本
 ※ストック対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。

RoHS



Order 注文例



※「(」: 半角括弧、「|」: イチ、「I」: アイ、「O」: セロ、「O」: オー)などの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。



1本単位

電力ケーブル 制御・計装ケーブル 電気・電子・通信機器用絶縁電線 機械用ロボットケーブル 省配線・ネットワークケーブル フラットケーブル カールコード 情報通信ケーブル 防災用警報用ケーブル エコ電線ケーブル 同軸ケーブル 電線・ケーブル(オプション・その他) カタログの見方とカタログ内用語解説 電線規格に関するガイド UL規格ケーブルについて/ULリストケーブルのご案内 電線取り扱いと選定について 電線の基本 電線の基本/電線の梱包形態について 電線構造に関するガイド 電線特性について	型番	断面積 (mm ²)	芯数	販売単位		通常出荷日					通常出荷日	
				全長もしくは指定長	ストーク ¹⁾	¥通常単価						通常出荷日
						100m(巻)×3本 ²⁾	99~50m	49~20m	19~10m	9~1m		
				メートル単価 ²⁾	メートル単価 ²⁾	メートル単価 ²⁾	メートル単価 ²⁾	メートル単価 ²⁾	メートル単価 ²⁾	メートル単価 ²⁾		
	VCTF23NXS	0.3	2	1	100	都度見積						
				254	254	430	450	457	534	在庫品		
			3	288	288	489	511	522	606	在庫品		
			4	380	380	647	679	694	806	在庫品		
			5	462	462	786	825	842	980	3日目		
			6	497	497	845	889	908	1,055	在庫品		
			7	585	585	998	1,046	1,068	1,241	在庫品		
			8	724	724	1,229	1,291	1,319	1,532	3日目		
			10	896	896	1,523	1,595	1,625	1,892	3日目		
			12	1,022	1,022	1,736	1,824	1,859	2,163	3日目		
			14	1,332	1,332	2,262	2,443	2,492	2,899	3日目		
			16	1,501	1,501	2,550	2,683	2,734	3,181	3日目		
			20	1,746	1,746	2,971	3,120	3,184	3,703	3日目		
			30	2,664	2,664	4,528	4,754	4,848	5,646	3日目		
			40	3,733	3,733	6,349	6,667	6,803	7,909	3日目		
			2	320	320	545	569	582	674	在庫品		
			3	377	377	639	670	685	796	在庫品		
			4	443	443	A 756	A 794	A 810	A 941	3日目		
			5	552	552	937	982	1,001	1,168	3日目		
			6	648	648	1,103	1,155	1,179	1,371	在庫品		
			7	720	720	1,220	1,281	1,307	1,521	在庫品		
			8	849	849	1,442	1,517	1,580	1,799	在庫品		
			10	971	971	1,654	1,734	1,769	2,056	3日目		
			12	1,135	1,135	1,929	2,024	2,065	2,401	3日目		
			16	1,587	1,587	2,698	2,833	2,888	3,360	3日目		
			20	1,896	1,896	3,223	3,389	3,456	4,021	3日目		
			30	2,925	2,925	4,980	5,226	5,328	6,200	3日目		
			40	3,893	3,893	6,624	6,957	7,094	8,253	3日目		
			2	345	345	588	621	633	738	在庫品		
			3	410	410	698	734	748	870	在庫品		
			4	480	480	817	856	872	1,016	在庫品		
			5	565	565	964	1,009	1,028	1,197	3日目		
			6	695	695	1,180	1,240	1,266	1,473	在庫品		
			7	828	828	1,409	1,476	1,506	1,752	3日目		
			8	943	943	1,601	1,678	1,712	1,991	3日目		
			10	1,197	1,197	2,030	2,133	2,176	2,529	3日目		
			12	1,408	1,408	2,398	2,515	2,566	2,984	3日目		
			16	1,842	1,842	3,133	3,290	3,356	3,904	3日目		
			20	2,218	2,218	3,772	3,962	4,040	4,700	3日目		
			2	429	429	A 729	A 765	A 781	A 908	3日目		
			3	517	517	A 876	A 922	A 941	A 1,092	在庫品		
			4	616	616	A 1,051	A 1,103	A 1,126	A 1,310	3日目		
			5	758	758	1,288	1,351	1,375	1,602	3日目		
			6	930	930	1,580	1,664	1,697	1,974	在庫品		
			7	1,166	1,166	1,982	2,085	2,125	2,472	3日目		
			8	1,335	1,335	2,272	2,386	2,432	2,828	3日目		
			10	1,597	1,597	2,714	2,850	2,907	3,382	3日目		
			12	1,818	1,818	3,088	3,243	3,307	3,850	3日目		
			16	2,347	2,347	3,991	4,192	4,276	4,972	3日目		
			20	2,669	2,669	4,541	4,772	4,866	5,662	3日目		
			30	4,516	4,516	7,678	8,066	8,226	9,566	3日目		
			2	517	517	876	922	941	1,092	在庫品		
			3	658	658	A 1,118	A 1,179	A 1,202	A 1,398	3日目		
			4	766	766	1,302	1,371	1,398	1,625	在庫品		
			5	983	983	1,670	1,756	1,792	2,085	3日目		
			6	1,198	1,198	2,033	2,137	2,179	2,534	3日目		
			8	1,656	1,656	2,816	2,958	3,018	3,511	3日目		
			12	2,340	2,340	3,926	4,121	4,203	4,889	3日目		
			20	3,270	3,270	5,564	5,844	5,960	6,933	3日目		



ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。
 ※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。
 ※通常単価・数量スラド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
 ※1 ストークの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。
 ※2 上記の単価は全てm当りの単価です。
 単価計算方法[式: 型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]