


ミスミ

## NA3HR 小径高屈曲UL規格

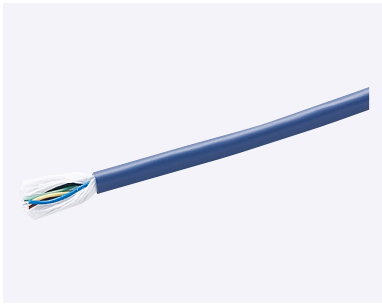

- UL AWM
- VW-1
- 300V
- より線
- 細線化 導体
- ツイスト ヘア
- 耐熱
- 耐油

ココが特長

### 300V 小径・低価格 高屈曲可動信号用ケーブル

- 従来の高屈曲ケーブルより細い為曲げ半径が小さくなります。
- 高屈曲ケーブルの中で一番安価です(当社掲載品比較)



ご注意

・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)  
 ・ケーブルに外力が加わるような配線にはご注意ください。  
 ・ケーブルが柔らかいためつづれる恐れがあります。  
 ※ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。  
 ※単価は全てm当りの単価です。

単価計算方法  
 [式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]  
 ※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

在庫品

1~99m(5本まで)

2 日日出荷

100m

1 日日出荷

※詳細は、下記価格表内の通常出荷日をご覧ください

在庫 T

巻末-9 当日出荷 ¥1,000/本

在庫 A

巻末-9 翌日出荷 ¥500/本

※ストーク対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。

RoHS

サンプル提供

P.1692



1本単位

型番	AWG サイズ	対数 <sup>※4</sup> 1P=2芯 (1P=2芯)	全長 <sup>※2</sup> もしくは 指定長	¥スライド単価			通常 出荷日	¥通常単価 100m(巻) ×1~2本 ストーク <sup>※1</sup> メートル 単価 <sup>※2</sup>	通常 出荷日	¥指定長単価				通常 出荷日			
				1000m (100m×10 <sup>※3</sup> ) ストーク <sup>※1</sup> メートル 単価 <sup>※2</sup>	500m (100m×5 <sup>※3</sup> ) ストーク <sup>※1</sup> メートル 単価 <sup>※2</sup>	100m(巻) ×3本~ ストーク <sup>※1</sup> メートル 単価 <sup>※2</sup>				99~50m	49~20m	19~10m	9~1m				
				ストーク <sup>※1</sup> メートル 単価 <sup>※2</sup>	ストーク <sup>※1</sup> メートル 単価 <sup>※2</sup>	ストーク <sup>※1</sup> メートル 単価 <sup>※2</sup>				ストーク <sup>※1</sup> メートル 単価 <sup>※2</sup>	ストーク <sup>※1</sup> メートル 単価 <sup>※2</sup>	ストーク <sup>※1</sup> メートル 単価 <sup>※2</sup>	ストーク <sup>※1</sup> メートル 単価 <sup>※2</sup>				
NA3HR	24	1P	1 5 100 (指定1m) 500 1000	108	110	113	114	在庫品	175	198	206	217	在庫品				
		2P		202	207	212	214	在庫品	328	371	387	407	在庫品				
		3P		280	287	294	297	在庫品	456	514	536	565	在庫品				
		5P		509	521	534	540	在庫品	828	934	975	1,027	在庫品				
		6P		602	616	632	639	T	1日目	980	T/A	1,105	T/A	1,153	T/A	1,215	T/A
	8P	746		762	782	791	在庫品	1,213	1,368	1,427	1,504	在庫品					
	10P	1,068		1,092	1,120	1,133	在庫品	1,737	1,960	2,044	2,153	在庫品					
	22	1P		111	113	116	117	在庫品	180	203	212	223	在庫品				
		2P		241	246	252	255	在庫品	391	441	461	485	在庫品				
		3P		332	339	348	352	在庫品	540	609	635	669	在庫品				
5P		589	602	618	625	在庫品	958	1,081	1,128	1,188	在庫品						
6P		697	712	731	739	在庫品	1,133	1,278	1,334	1,405	在庫品						
20	8P	855	874	897	907	在庫品	1,390	1,569	1,637	1,724	在庫品						
	10P	1,208	1,235	1,267	1,282	在庫品	1,965	2,217	2,313	2,436	在庫品						
	1P	145	148	152	153	在庫品	235	265	277	291	在庫品						
	2P	254	260	266	269	在庫品	413	466	486	512	在庫品						
	3P	368	376	386	390	在庫品	598	675	704	742	在庫品						
20	5P	641	655	672	680	在庫品	1,043	1,176	1,227	1,293	在庫品						
	6P	750	767	787	796	在庫品	1,220	1,377	1,436	1,513	在庫品						
	8P	972	993	1,019	1,031	在庫品	1,580	1,783	1,860	1,960	在庫品						
10P	1,306	1,335	1,370	1,386	在庫品	2,124	2,397	2,501	2,634	在庫品							



ご注意

ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。

※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。

※1 ストークの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。

※2 上記の単価は全てm当りの単価です。

単価計算方法[式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]

※3 1000m及び500mでのご発注の場合、100m巻での納入とさせていただきます(1条もでのご注文は承ることができません)。

※4 ご注文の際は芯数・対数・芯/対数・対/芯数の表記にはご注意ください。



Order 注文例

型番 - 断面積 - 対数 - 長さ  
 NA3HR - 24 - 1P - 10

※「:」半角括弧、「|」イチ、「|」アイ、「0」ゼロ、「O」オーなどの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。