

ミスミ

ケーブルブッシュ(ブラインド・黒)



ココが
特長

ワンタッチ取付可能な黒色ブラインドキャップ

- 板厚0.8mm～3.2mmまでのパネルの丸穴に、ワンタッチで取付け固定可能です。(工具不要)
- 取付穴径φ8～30mmまで豊富なサイズを取り揃えています。

※ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

難燃

在庫品

RoHS

仕様


材質	66ナイロン(UL94V-2)
使用温度範囲	-40℃～+85℃
色	黒



1パック単位 100個入

外形図

(単位: mm)

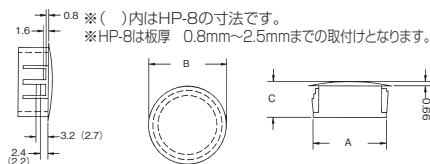

型番	取付穴径A (mm)	サイズ			重量 (g)	¥通常単価 1～9パック
		B	C			
HP-8-100P	7.9±0.36	10.3±0.43	8.1±0.36	0.2	1,080	
HP-10-100P	9.5±0.36	13±0.43	10.5±0.43	0.3	1,080	
HP-13-100P	12.7±0.43	16.5±0.43	10.9±0.43	0.5	1,160	
HP-16-100P	15.9±0.43	19.5±0.52	10±0.43	0.7	1,460	
HP-19-100P	19±0.52	22.9±0.5	10±0.36	1.0	1,550	
HP-22-100P	22.2±0.52	25.8±0.52	11.3±0.36	2.0	1,550	
HP-25-100P	25.3±0.52	29±0.52	11.6±0.43	2.2	1,850	
HP-30-100P	30±0.52	34.2±0.62	12±0.43	3.0	2,130	



Order
注文例

型番

HP-8-100P

ミスミ

ケーブルブッシュ(ブラインド・グレー/アイボリー)



ココが
特長

アイボリー色とグレー色のブラインドキャップ

- 制御盤に多く使われるアイボリー、グレーのブラインドキャップです。
- 工具不要でワンタッチで取付が可能です。



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

難燃

在庫品

RoHS

仕様


材質	66ナイロン(UL94V-2)
使用温度範囲	-55℃～+85℃
色	アイボリー・グレー



1パック単位 100個入

外形図

(単位: mm)

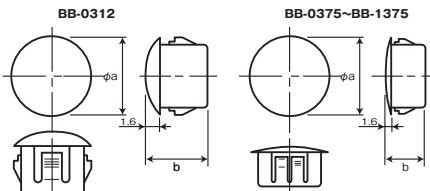

型番	色	ヘッド径 (a)	全長 (b)	取付穴径	取付板厚	重量 (g)	¥通常単価 1～9パック
BB-0312	G (グレー)	9.5	8.5	8	1.6	23	1,020
BB-0375		12.3		9.5		39	1,070
BB-0437		13.5		11		53	1,090
BB-0500	C (アイボリー)	15.2	10.3	12.7	3.2	63	1,170
BB-0562		16.8		14.3		71	1,290
BB-0625		18.8		15.9		87	1,370
BB-0750		23.5		19		120	1,740
BB-0812		23		20.6		150	1,840
BB-0875	C (アイボリー)	26.1	11.5	22.2	3.2	188	1,950
BB-1187		34.1		30.1		296	2,820
BB-1375		38.8		35		391	3,470



Order
注文例

型番

BB-0312

色

C

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。