



ミスミ

六角スペーサ(メス/メス)

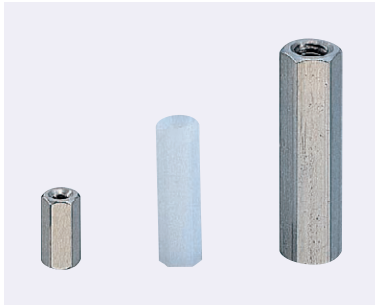

※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

ココが特長 メスメスタイプの六角スペーサ

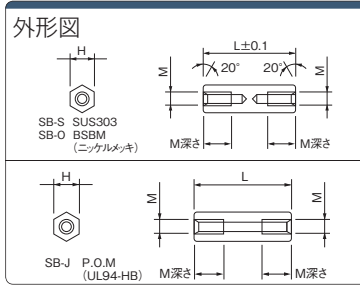

在庫品

1~20個まで

3 日日出荷

RoHS



■材質：ステンレス (単位：mm)

型番	L	M	H	M 深さ	重量 (g)	通常出荷日			
SB-S2	5	M2	4	全ネジ	0.4	在庫品			
	6				0.5	在庫品			
	7				0.6	3日目			
	8				0.7	3日目			
	9				0.8	3日目			
	10				0.8	在庫品			
	11				0.9	在庫品			
	12				1.0	3日目			
	13				1.1	3日目			
	14				1.2	在庫品			
	15			1.3	在庫品				
	16			1.4	在庫品				
	17			1.5	3日目				
	18			1.6	3日目				
	19			1.7	3日目				
	20			1.8	在庫品				
	SB-S2.6			5	M2.6	5	全ネジ	0.6	在庫品
				6				0.8	3日目
				7				0.9	3日目
				8				1.0	3日目
9		1.2	3日目						
10		1.3	在庫品						
11		1.6	3日目						
12		1.8	3日目						
14		2.0	3日目						
15		2.1	在庫品						
SB-S3	5	M3	5.5	全ネジ	0.8	在庫品			
	8				1.2	3日目			
	10				1.5	3日目			
	12				1.8	3日目			
	15				2.3	3日目			
	20			3.2	在庫品				
	25			4.1	在庫品				
	30			5.2	在庫品				
	35			5.2	在庫品				
	40			7.2	在庫品				
50	9.2	在庫品							
SB-S4	8	M4	7	全ネジ	1.9	3日目			
	10				2.4	在庫品			
	12				2.9	3日目			
	15				3.6	在庫品			
	20				4.9	在庫品			
	25			6.1	在庫品				
	30			8.0	在庫品				
	35			9.7	在庫品				
	40			11.4	在庫品				
	50			14.6	在庫品				
SB-S5	8	M5	8	全ネジ	2.3	3日目			
	10				2.9	3日目			
	15				4.5	在庫品			
	20				5.9	在庫品			
	25				7.4	在庫品			
	30			9.3	在庫品				
	35			11.4	3日目				
	40			13.6	在庫品				
	50			17.9	在庫品				
	60			22.2	在庫品				

■材質：ジュラコン(POM) (単位：mm)

型番	L	M	H	M 深さ	重量 (g)	通常出荷日			
SB-J2	3	M2	4	全ネジ (貫通)	0.1	3日目			
	4				0.1	在庫品			
	5				0.1	在庫品			
	6				0.1	3日目			
	7				0.1	3日目			
	8				0.1	3日目			
	9				0.1	3日目			
	10				0.2	在庫品			
	11				0.2	在庫品			
	12				0.2	3日目			
	13			0.2	3日目				
	14			0.2	在庫品				
	15			0.2	在庫品				
	16			0.2	3日目				
	17			0.3	3日目				
	18			0.3	3日目				
	19			0.3	3日目				
	20			0.4	3日目				
	SB-J2.6			3	M2.6	5	全ネジ (貫通)	0.1	3日目
				4				0.1	在庫品
5		0.1	在庫品						
6		0.1	3日目						
7		0.2	3日目						
8		0.2	3日目						
9		0.2	在庫品						
10		0.2	在庫品						
11		0.3	3日目						
12		0.3	3日目						
SB-J3	4	M3	5.5	全ネジ (貫通)	0.4	在庫品			
	5				0.4	在庫品			
	6				0.4	3日目			
	7				0.4	3日目			
	8				0.4	3日目			
	9			0.5	3日目				
	10			0.5	在庫品				
	11			0.5	3日目				
	12			0.5	3日目				
	13			0.4	3日目				
SB-J4	4	M4	7	全ネジ (貫通)	0.2	在庫品			
	5				0.2	3日目			
	6				0.4	在庫品			
	7				0.4	在庫品			
	8				0.4	3日目			
	9			0.5	3日目				
	10			0.5	3日目				
	11			0.6	在庫品				
	12			0.6	3日目				
	13			0.6	3日目				

■材質：快削黄銅 (単位：mm)

型番	L	M	H	M 深さ	重量 (g)	通常出荷日			
SB-O2	3	M2	4	全ネジ	0.3	3日目			
	4				0.4	3日目			
	5				0.5	在庫品			
	6				0.6	3日目			
	7				0.6	3日目			
	8				0.7	3日目			
	9				0.8	3日目			
	10				0.9	在庫品			
	11				1.0	3日目			
	12				1.1	3日目			
	13			1.2	3日目				
	14			1.3	3日目				
	15			1.4	在庫品				
	16			1.5	在庫品				
	17			1.6	3日目				
	18			1.7	3日目				
	19			1.8	3日目				
	20			1.8	在庫品				
	SB-O2.6			3	M2.6	5	全ネジ	0.4	3日目
				4				0.4	3日目
5		0.4	3日目						
6		0.4	3日目						
7		0.4	3日目						
8		0.4	3日目						
9		0.4	3日目						
10		0.4	3日目						
11		0.4	3日目						
12		0.4	3日目						
SB-O3	3	M3	5.5	全ネジ	0.5	3日目			
	4				0.5	3日目			
	5				0.5	3日目			
	6				0.5	3日目			
	7				0.5	3日目			
	8			0.5	3日目				
	9			0.5	3日目				
	10			0.5	3日目				
	11			0.5	3日目				
	12			0.5	3日目				
SB-O4	3	M4	7	全ネジ	0.7	3日目			
	4				0.7	3日目			
	5				0.7	3日目			
	6				0.7	3日目			
	7				0.7	3日目			
	8			0.7	3日目				
	9			0.7	3日目				
	10			0.7	3日目				
	11			0.7	3日目				
	12			0.7	3日目				
SB-O5	3	M5	8	全ネジ	0.8	3日目			
	4				0.8	3日目			
	5				0.8	3日目			
	6				0.8	3日目			
	7				0.8	3日目			
	8			0.8	3日目				
	9			0.8	3日目				
	10			0.8	3日目				
	11			0.8	3日目				
	12			0.8	3日目				



1個単位

型番	SB-S		SB-J		SB-O	
	¥バラチャージ	¥通常単価	¥バラチャージ	¥通常単価	¥バラチャージ	¥通常単価
Mネジサイズ	1~9個	10~49個	1~9個	10~49個	1~9個	10~49個
2		180		110		110
2.6	+90/個	130	+90/個	100	+90/個	110
3		150		110		120
4		220		140		130
5		290		—		150
6		—		—		—

■部 1~9個のご注文は通常単価+バラチャージを申し受けます。

【計算例】 SB-S-2.5 を2個ご注文の場合

(通常単価180円+バラチャージ90円)×2個=540円

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。 ●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

納期を縮める事はできないか...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256

※IP電話からお掛けの場合番号末-11

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。

●他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

スペーサー

ネジ