

ミスミ

マジックテープチューブ



ココが特長

簡単に電線保護ができるマジックテープ付きチューブ

- 難燃性塩化ビニールシート製のマジックテープチューブ
- マジックテープ留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能
- マジックテープ留めですのでホックタイプより密閉性が向上



- ・巻きの製品は製品製造の関係で、途中で継ぎ目がある場合がございます。
- ・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

全長5m、10m

在庫品

全長25m(巻き)、50m(巻き)
1~3巻まで

5 日日出荷

RoHS

仕様

材質	シート部	PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニール *UL94VTM-0相当品
	マジックテープ部	ポリエステル
	厚み	0.33mm
	使用温度範囲	-15~50℃
	色(シート外側)	黒

*マジックテープ部の材質がナイロンからポリエステルに変更となりました。

規格表

タイプ	型番		製品幅 (±5)	マジックテープ幅(mm)		重量 (g/m)
	内径φ(mm)			HOOK側	LOOP側	
SZTMB	15	75	12	12		42.3
	20	90				48.7
	25	107				56.0
	30	123				62.9
	40	154				76.2
	50	185				89.6
	70	248				116.6
100	342	157.1				



Order
注文例

型番	—	全長
SZTMB50	—	50



■全長5m、10m

1本単位

タイプ	型番		全長(m)	¥通常単価 1~4本	通常 出荷日
	内径φ(mm)				
SZTMB	15	5	5	2,050	在庫品
	20			2,150	
	25			2,360	
	30			2,540	
	40			2,670	
	50			2,840	
	70			3,560	
	100			4,130	
	15			3,800	
	20			3,990	
SZTMB	25	10	10	4,370	在庫品
	30			4,710	
	40			4,940	
	50			5,280	
	70			6,600	
	100			7,680	

■全長25m(巻き)、50m(巻き)

1巻単位

タイプ	型番		全長(m)	¥通常単価 1~4本	通常 出荷日
	内径φ(mm)				
SZTMB	15	50	50	14,900	5日目
	20			15,600	
	25			17,100	
	30			18,400	
	40			19,100	
	50			20,000	
	70			12,900	
	100			14,800	

ミスミ

マジックテープチューブ(アルミ箔シールド)



ココが特長

アルミ箔シールド付きのマジックテープチューブ

- 難燃性素材を使用したアルミ箔シールド付きマジックテープチューブ
- マジックテープ留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能
- マジックテープ留めですのでホックタイプより密閉性が向上



- ・巻きの製品は製品製造の関係で、途中で継ぎ目がある場合がございます。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

**EMI
対策**

全長1m

在庫品

全長5m、25m(巻き)
1~3巻まで

5 日日出荷

RoHS



Order
注文例

型番	—	全長
SZTMS20	—	1

規格表

タイプ	型番		製品幅 (±5)	有効幅 (±5)	マジックテープ幅(mm)		重量 (g/m)
	内径φ(mm)				HOOK側	LOOP側	
SZTMS	15	95	12	12			58.9
	20	114					64.0
	25	125					68.7
	30	142					74.2
	40	171					84.4
	50	201					93.9
	70	257					117.0



■全長1m、5m

1本単位


タイプ	型番		全長(m)	¥通常単価 1~4本	通常 出荷日
	内径φ(mm)				
SZTMS	15	1	1	1,120	在庫品
	20			1,180	
	25			1,230	
	30			1,380	
	40			1,630	
	50			1,710	
	70			2,200	
	15			5,150	
	20			5,420	
	25			5,640	
SZTMS	30	5	5	6,340	在庫品
	40			7,500	
	50			7,890	
	70			10,200	

■全長25m(巻き)

1巻単位

タイプ	型番		全長(m)	¥通常単価 1~4巻	通常 出荷日
	内径φ(mm)				
SZTMS	15	25	25	17,900	5日目
	20			19,300	
	25			20,000	
	30			22,500	
	40			26,700	
	50			28,000	
	70			36,100	

シールド効果(電解)

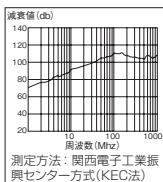

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

仕様

シート部	難燃性軟質塩化ビニール +PETフィルム+アルミ箔(10μm) *UL94VTM-0相当品
マジックテープ部	ナイロン
縫製糸	ナイロン
アース用編組線	錫メッキ軟銅線(アルミ面折返し部に縫込み)
厚み	0.24mm
使用温度範囲	-15~60℃
色(シート外側)	黒

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

いつもの取引先の見積回答が遅い...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合は番号末-11

汎用チューブ

編組チューブ

スパイラル
チューブ

シート型
チューブ

熱収縮
チューブ

セレクションガイド シート型チューブ

シート型チューブは、布状のシートを筒型に丸めて配線の保護に使用されます。シートには使用環境に合わせて使える嵌合部が設けてあり、工業用ビニールテープなどを別途使用せずに固定できる優れた保護部品です。シート型チューブは、以下のガイドを参考ににご選定ください。

主な特長

- 機器間の配線後に取り付け可能で配線作業が楽になります。
- フレキ管などの保護管に比べ柔軟、軽量でハサミで切れます。
- 耐ノイズ、耐熱、可動部使用など用途に応じて選択可能です。

商品名称	商品型番	シールド対応	固定方式	工具使用	掲載ページ	主な特長
ホック留めチューブ (リバーシブル)	SZTHBG	-	ホック (ボタン)	なし	● 1798ページ	黒、グレーどちらの面でも使用できるリバーシブルタイプのホック留めチューブです。
ホック留めチューブ	SZTHB SZTHG SZTHT	-			● 1799ページ	安価で工具を使用せずに作業でき、ホック間の隙間から簡単に分岐配線できます。
ホック留めチューブ (アルミ箔シールド)	SZTHS	○			● 1800ページ	チューブ内側がアルミ箔付の、耐ノイズタイプのホック留めチューブです。
ホック留めチューブ (銅箔シールド)	SZTHC	○			● 1800ページ	チューブ内側が銅箔付きの耐ノイズタイプの屈曲性に優れたホック留めチューブです。
ホック留めチューブ (遮熱・シールド)	SZTHR	○			● 1801ページ	内部に伝わる熱を低減する、遮熱効果を持つホック留めチューブです。最高240℃環境下で使用可能です。
ホック留めチューブ (耐熱)	SZTHH	-			● 1801ページ	耐熱素材を使用したスバツタ耐性も持つホック留めチューブ。最高150℃環境下で使用可能です。
マジックテープチューブ	SZTMB	-	マジックテープ	なし	● 1802ページ	密閉性が高く工具を使用せずに作業でき、着脱しやすいマジックテープチューブです。
マジックテープチューブ (アルミ箔シールド)	SZTMS	○			● 1802ページ	チューブ内側がアルミ箔付の、耐ノイズタイプのマジックテープチューブです。
マジックテープチューブ (銅箔シールド)	SZTMC	○			● 1803ページ	チューブ内側が銅箔付の、耐ノイズタイプの屈曲性に優れたマジックテープチューブです。
ジッパーチューブ (工具レス)	SZTZL	-	ジッパー	あり	● 1804ページ	工具を使用せずに固定できるジッパーチューブです。
ジッパーチューブ (銅箔シールド・工具レス)	SZTZC	○			● 1804ページ	チューブ内側が銅箔付きの耐ノイズタイプの屈曲性に優れたジッパーチューブです。
ジッパーチューブ	SZTZB	-			● 1805ページ	高い嵌合強度を持ち長尺の結束に最適なジッパーチューブです。
ジッパーチューブ (アルミ箔シールド)	SZTZS	○			● 1805ページ	チューブ内側がアルミ箔付の、耐ノイズタイプのジッパーチューブです。
ジッパーチューブ (編組シールド・可動部用)	SZTZSB	○			● 1806ページ	チューブ内側に編組シールド付きの耐ノイズタイプ・可動部使用に適したジッパーチューブです。

汎用チューブ
編組チューブ
スパイラルチューブ
シート型チューブ
熱収縮チューブ

ミスミ

ホック留めチューブ (リバーシブル)



ココが特長

黒・グレーどちらの面でも使えるホック留めチューブ

- 難燃性塩化ビニル製のローコストなホック留めチューブです。
 - 黒、グレーどちらの面でも使えるリバーシブルタイプ
 - 長尺 (巻き) で量産での使用に有効
 - ホック留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能
 - ホック留めの間から事由に電線の取り出し・分岐が可能
- ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

在庫品

RoHS

※巻きの製品は製品製造の関係で、途中に継ぎ目がある場合がございます。 ■詳細写真 (黒面・グレー面拡大)

仕様

材質	シート部 ホック部	難燃性塩化ビニル UL94V-0 POM
厚み	0.35mm	
使用温度範囲	-15~+85℃	
色 (シート・外周)	黒、グレー	



Order
注文例

型番	—	全長
SZTHBG70	—	50



1巻単位

(mm)

タイプ	型番	内径φ (mm)	全長 (m)	製品幅 (±5)	ホック間ピッチ		シート端~ ホック長さ	重量 (g/m)	¥通常単価 1~4巻
					長手方向	幅方向 (±4)			
SZTHBG		20	50	82	53 (±7)	62	10 (±2)	48.0	7,850
				115		95		62.0	9,300
				145		105		72.2	9,900
				177		157		90.0	11,800
				240		220		122.0	14,800

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。