

ミスミ

## LANアイコン・ベゼル

### ■結合可能なスナッピンモジュール・中継アダプタ

型番	型番
NWNKSJ-FTP-R	NW080-88S-C5R
NW07W-188	NW080-88S-C6R
NW07K-188	NWSI-C5E-SH
NWRTA8868UT	NW080-88S-SI-C6-SH
NWKKT-5EF6	

※上記型番以外には取り付け出来ません。



●スナッピンモジュール用の化粧パネルです。



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。




RoHS

アイコン



NW073-ICON

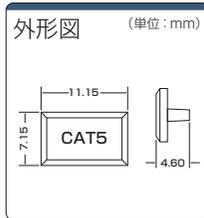

1パック単位 10個入

型番	色	タイプ	¥通常単価 1~19パック	¥スライド単価 20~34パック	¥スライド単価 35~49パック
NW073-ICON	BK(黒)/IV(アイボリー)	P10	600	500	350




型番	色	タイプ
NW073-ICON	IV	P10

ベゼルアイコン取付可能



NW073-FSM

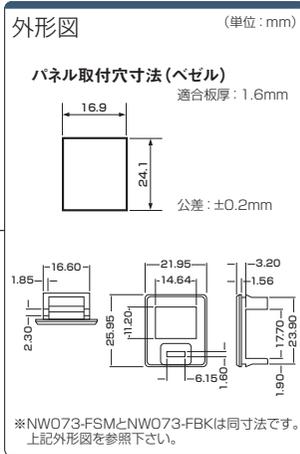

1パック単位 10個入

型番	色	タイプ	¥通常単価 1~19パック	¥スライド単価 20~34パック	¥スライド単価 35~49パック
NW073-FSM	YL(黄)/BK(黒)/IV(アイボリー)	P10	600	500	350



型番	色	タイプ
NW073-FSM	YL	P10

ベゼル



NW073-FBK



1パック単位 10個入

型番	色	タイプ	¥通常単価 1~19パック	¥スライド単価 20~34パック	¥スライド単価 35~49パック
NW073-FBK	IV(アイボリー)	P10	600	500	350



型番	色	タイプ
NW073-FBK	IV	P10

ミスミ

## 変換コネクタ



### DsubとRJ45間を自由に交換可能!

- RS-232信号などをDsub⇄RJ-45間で交換するコネクタ。
- RJ45アSEMBLERケーブル(オス側)を簡単にDsub(オス)に変換可能。
- Dsub側は組立式なので、ピンアサインにあわせて自由に組立可能。



・本商品のDsub側は組立式です。使用するピンアサインにあわせて組み立ててお使いください。(端子は圧着済みのため、Dsubコネクタに差し込むだけでロック可能です。)

・一度組み立てるとピンが抜けにくく、無理に外すと圧着された部分が取れることがありますので、ご注意ください。

・固定ネジ(#4-40)は取り替えることはできません。

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



RoHS

仕様

型番	NW500-D09-8FK-GY	NW500-D25-8FK-GY
コネクタ1	Dsub9メス	Dsub25メス
コネクタ2	RJ45メス	
取付けネジ	ロングスクリュー#4-40×2	
材質	本体	ABS
	コンタクト	ニッケルに金メッキ
線種	より線	
ケーブル芯線サイズ	AWG#26	
重量(g)	20	25

1個単位




型番	タイプ	¥通常単価 1~29個	¥スライド単価 30~79個	¥スライド単価 80~99個
NW500-D09-8FK-GY	Dsub9メス	780	620	430
NW500-D25-8FK-GY	Dsub25メス			



型番
NW500-D09-8FK-GY

### RJ45側ピンアサイン

1	2	3	4	5	6	7	8
青	橙	黒	赤	緑	黄	茶	白

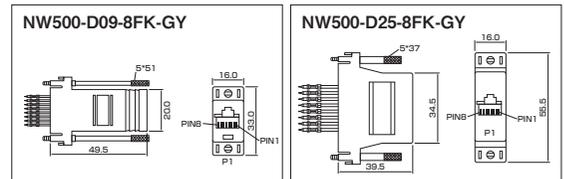

LANケーブル

LAN/ULCケーブル

LANコネクタ

LANアダプタ

LAN用圧接工具

LAN用テスタ

技術資料