

ミスミ

小型インレット

14-C-4 (ネジ止め)



ココが特長 C14タイプのネジ止めインレット


- IEC60320準拠 C13、C15(旧IEC320)タイプのソケットを接続できます。
- ネジ止めタイプのパネル取付用インレットです。パネル前面からでも後面からでも取付ができます。
- また187シリーズ、 $t=0.8A$ のタブ端子での電線接続も行えます。 **0487ページ**
- ULNo.E220004

ネジ取付 UL CSA VDE

●在庫品は、ご希望によりPM600※のご注文で当日出荷致します。

在庫品

RoHS

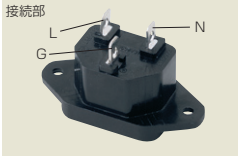

定格電流	15A(UL CSA)、10A(VDE)
定格電圧	AC250V以下
耐電圧	AC2000V/1分間
絶縁抵抗	DC500V/100MΩ以上
材質	PBT(UL94V-2)
コネクタタイプ	IEC60320 C14タイプ(旧IEC320)
重量	10g

Order注文例

型番

WTN-1171AA

1個単位

型番	コンセント形状	円通常単価	円スライド単価
WTN-1171AA	オス	267	247 198

IEC規格コンセント

国内規格コンセント

国内規格コンセント・インターフェースカバー

引掛形コンセント

引掛形コンセント・海外規格対応コンセント

NEMA規格コンセント

NEMA規格コンセント・海外規格対応コンセント

海外規格対応コンセント

刃型変形アダプタ

14-C-4 (スナップイン)



ココが特長 C14タイプのスナップインインレット


- IEC60320準拠 C13、C15(旧IEC320)タイプのソケットを接続できます。
- スナップインタイプのパネル取付用インレットです。
- また187シリーズ、 $t=0.8A$ のタブ端子での電線接続も行えます。 **0487ページ**
- ULNo.E220004

スナップイン UL CSA VDE

●在庫品は、ご希望によりPM600※のご注文で当日出荷致します。

在庫品

RoHS

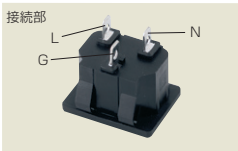

定格電流	15A(UL CSA)、10A(VDE)
定格電圧	AC250V以下
耐電圧	AC2000V/1分間
絶縁抵抗	DC500V/100MΩ以上
材質	PBT(UL94V-2)
コネクタタイプ	IEC60320 C14タイプ(旧IEC320)
重量	8g


Order注文例

型番

WTN-1171R1AA

1個単位

型番	コンセント形状	円通常単価	円スライド単価
WTN-1171R1AA	オス	267	247 198

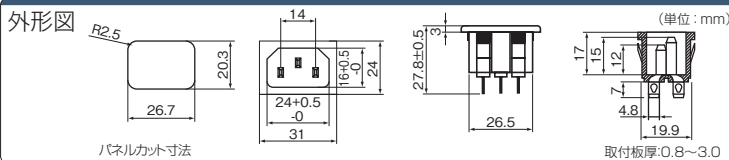

14-C-4 (ネジ止め)



ココが特長 C20タイプのネジ止めインレット


- IEC60320(旧IEC320)C19準拠ネジ止めタイプのソケットを接続できるパネル取付用インレットです。
- パネル前面から取付ができます。また250シリーズ、 $t=0.8A$ のタブ端子での電線接続もおこなえます。 **0489ページ**
- ULNo.E104304

ネジ取付 UL CSA VDE

●在庫品は、ご希望によりPM600※のご注文で当日出荷致します。

在庫品

RoHS

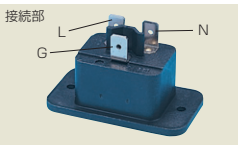

定格電流	20A
定格電圧	AC250V以下
使用可能温度	+65℃
コネクタタイプ	IEC60320タイプC20タイプ(旧IEC320)
インレット材質	UL94V-0
重量	21g

Order注文例

型番

83030400

1個単位

型番	コンセント形状	円通常単価	円スライド単価
83030400	オス	663	623 574

