

EMI対策プラスチックフード(圧接式オスコネクタ専用)

RoHS

ココが
特長

IEEE 1284ワンタッチロックフード

- フード内にニッケルメッキの施された金属カバを内蔵しているため、EMI(電磁障害)対策品として優れた製品に仕上がっております。
- ワンタッチロックの採用により着脱が片手で簡単に行えます。
- 一体成形タイプに劣らない強固な仕上になっています。
- 圧接式オスコネクタ(101**・6000EL) **03074ページ**専用のフードです。

ワンタッチ
ロック EMI
対策 2D
CADDelivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

IEEE 1284コネクタハーネスは
02281ページ

- ・ハンダ式オスコネクタ、圧接式メスパネルマウントには使用できません。
- ・ケーブル引出寸法にご注意ください。
- ・パネルマウント側のパネル厚がワッシャを含めて2.0mm以下であるようにしてください。ロックができなくなる恐れがあります。

Order
注文例型式
10314-3210-000

材料・仕上

構成部品	材 料	仕 上
プラスチックシェル	ABS	UL94V-0、ページ
インナーメタルシェルベース インナーメタルシェルカバー	鋼板	ニッケルメッキ
ケーブルクランプ 丸小ネジM2.6×4	銅合金 鉄	ニッケルメッキ —




型式	芯数	基準単価			重量 g
		1~49個	50~74個	75~99個	
10314-3210-000	14	¥479	¥406	¥396	10.0
10320-3210-000	20	¥511	¥434	¥424	11.2
10326-3210-000	26	¥545	¥463	¥452	13.4
10336-3210-000	36	¥593	¥503	¥492	14.3
10350-3210-000	50	¥685	¥582	¥568	17.1
10368-3210-000	68	¥811	¥690	¥673	20.3

販売：ミスミ/製造元：住友スリーエム(株)

外形図

(単位: mm)

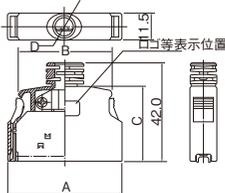

●寸法公差

寸法	.0	.00
公差	±0.3	±0.13

型式	芯数	A	B	C	D	絶縁ケーブル用仕様
10314-3210-000	14	25.8	18.7	33.0	φ6.3	φ5.6
10320-3210-000	20	29.7	20.9	33.0	φ6.7	φ6.5
10326-3210-000	26	33.5	24.8	33.0	φ7.1	φ6.9
10336-3210-000	36	39.8	31.1	32.0	φ8.1	φ7.9
10350-3210-000	50	48.7	40.0	32.0	φ8.7	φ8.5
10368-3210-000	68	60.1	51.4	32.0	φ9.1	φ9.0

EMI対策金属フード(圧接式オスコネクタ専用)

RoHS

ココが
特長

IEEE 1284ワンタッチロック金属フード

- アルミダイキャストを採用しているため軽量でかつ強固な仕上りとなっております。また、EMI(電磁障害)対策としても高いシールド効果を得ることができます。
- ワンタッチロックの採用により着脱が片手で簡単に行えます。
- 分割構造の採用により組込み作業が行い易くなっております。
- 圧接式オスコネクタ(101**・6000EL) **03074ページ**専用のフードです。

ワンタッチ
ロック EMI
対策 2D
CADDelivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



- ・ハンダ式オスコネクタ、圧接式メスパネルマウントには使用できません。
- ・ケーブル引出寸法にご注意ください。
- ・パネルマウント側のパネル厚がワッシャを含めて2.0mm以下であるようにしてください。ロックができなくなる恐れがあります。

Order
注文例型式
10314-A200-000

材料・仕上

構成部品	材 料	仕 上
シェルボディ・シェルカバー ラッチ	アルミダイキャスト ステンレス	ニッケルメッキ —
ケーブルクランプ 皿ネジM2.6×6 丸小ネジM2.6×4	銅合金 鉄 鉄	ニッケルメッキ — —



型式	芯数	基準単価			重量 g
		1~49個	50~74個	75~99個	
10314-A200-000	14	¥562	¥483	¥460	12.8
10320-A200-000	20	¥594	¥510	¥487	12.0
10326-A200-000	26	¥625	¥537	¥512	12.0
10336-A200-000	36	¥673	¥578	¥557	15.1
10350-A200-000	50	¥768	¥660	¥629	17.9
10368-A200-000	68	¥894	¥769	¥733	20.1

販売：ミスミ/製造元：住友スリーエム

セレクション
ガイド

角型コネクタ

丸型コネクタ

ナイロン
コネクタ

同軸コネクタ