


**ストレートフード**

RoHS

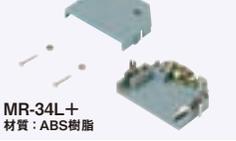

MR-34L+  
材質：ABS樹脂

**ココが特長**

**標準ストレートMRフード**

- ネジ式とワンタッチ式の2つのロック方式を併せて使用可
- ケーブル引出し方向ストレート型
- MRコネクタのオス(ピン)、メス(ソケット)に共通で使用できます。



ご注意

- ・中継接続時は中継用フードMR-※LK2+を相手側に使用してください。
- ・縦横兼用フードとの結合またはストレートフード同士の結合はできません。
- ・この製品には防水機能はありません。
- ・ケーブル引出し寸法を確認の上、使用電線を選んでください。



Delivery  
納期

**1個から注文OK!**

**出荷日**


1~10個 **翌日**(当日)

11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

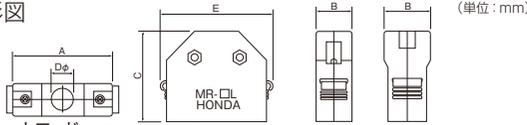

ストレートフード ワンタッチロック、ネジロック、両方可  
※Eは最大寸法で表示してあります。

芯数	A	B	C	φD	E
8	31.0	19	39.8	11	36.6
16	36.7	18	39.8	9	42.3
20	39.3	18	39.8	11	44.9
25	44.5	18	40.5	13.5	50.1
34	52.3	18	40.5	15	57.9
50	67.9	18	44.8	16	73.5



Order  
注文例

型式
MR-8L+




型式	芯数	タイプ	標準単価			重量 (g)
			1~49個	50~74個	75~99個	
MR-8L+	8	ストレート	¥295	¥208	¥192	14.0
MR-16L+	16		¥463	¥351	¥314	15.2
MR-20L+	20		¥498	¥361	¥338	15.6
MR-25L+	25		¥522	¥380	¥355	18.0
MR-34L+	34		¥546	¥398	¥370	19.7
MR-50L+	50		¥570	¥408	¥387	25.6

販売：ミスミ / 製造元：本多通信工業(株)

**中継用フード**

RoHS

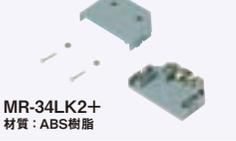

MR-34LK2+  
材質：ABS樹脂

**ココが特長**

**中継用MRフード**

- ストレートフードまたは縦横兼用フードの付いたコネクタと中継接続するとき使用できます。
- ネジロック、ワンタッチロックの両方に対応しております。
- MRコネクタのオス(ピン)、メス(ソケット)に共通で使用できます。



ご注意

- ・中継目的以外には使用できません。
- ・中継用フード同士での結合は行えません。
- ・この製品には防水機能はありません。
- ・ケーブル引出し寸法を確認の上、使用電線を選んでください。
- ・固定金具(MR-R4+) (O3086ページ)をセットでご使用ください。



Delivery  
納期

**1個から注文OK!**

**出荷日**

1~10個 **翌日**(当日)


11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

(注)8、25、34芯の表示はMR-( )Lと  
なっております。

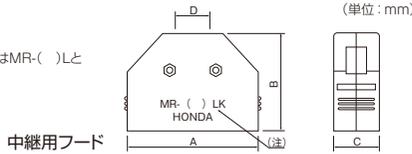

中継用フード

芯数	A	B	C	φD
8	31.0	36.1	19	11
16	36.7	35.8	18	9
20	39.3	35.8	18	11
25	44.5	36.5	18	13.5
34	52.3	36.5	18	15
50	67.9	40.8	18	16



Order  
注文例

型式
MR-8LK2+



型式	芯数	タイプ	標準単価			重量 (g)
			1~49個	50~74個	75~99個	
MR-8LK2+	8	中継用	¥308	¥218	¥212	11.3
MR-16LK2+	16		¥487	¥361	¥340	12.0
MR-20LK2+	20		¥510	¥370	¥357	12.0
MR-25LK2+	25		¥570	¥427	¥398	14.6
MR-34LK2+	34		¥617	¥456	¥432	16.0
MR-50LK2+	50		¥641	¥465	¥449	21.0

販売：ミスミ / 製造元：本多通信工業(株)

**縦横兼用フード**

RoHS



MR-34LW+  
材質：ABS樹脂

**ココが特長**

**縦横兼用MRフード**

- ワンタッチロック式のフードです。
- ケーブル引出し方向を縦横のお好きな方向へ引き出せます。
- MRコネクタのオス(ピン)、メス(ソケット)に共通で使用できます。



ご注意

- ・中継接続時は中継用フードMR-※LK2+を相手側に使用してください。
- ・ストレートフードとの結合またはストレートフード同士の結合はできません。
- ・この製品には防水機能はありません。
- ・ケーブル引出し寸法を確認の上、使用電線を選んでください。



Delivery  
納期

**1個から注文OK!**

**出荷日**

1~10個 **翌日**(当日)


11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

※Eは最大寸法表示してあります。  
また、8芯のストッパーはありません。

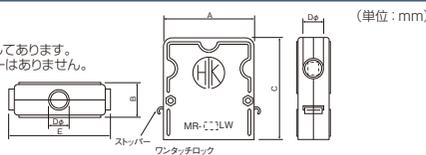

縦横兼用フード

芯数	A	B	C	φD	E
8	25.6	17	38.0	6.0	—
16	36.7	17	47.0	9.0	42.3
20	39.3	18	47.0	11.0	44.9
25	44.5	19	56.0	13.5	50.1
34	52.3	19	58.3	15.0	57.9
50	67.9	20	66.1	16.0	73.5



Order  
注文例

型式
MR-8LW+



型式	芯数	タイプ	標準単価			重量 (g)
			1~49個	50~74個	75~99個	
MR-8LW+	8	縦横兼用	¥308	¥227	¥223	10.0
MR-16LW+	16		¥498	¥380	¥363	15.6
MR-20LW+	20		¥570	¥427	¥411	17.4
MR-25LW+	25		¥588	¥446	¥428	23.0
MR-34LW+	34		¥605	¥456	¥439	27.8
MR-50LW+	50		¥629	¥475	¥458	40.4

販売：ミスミ / 製造元：本多通信工業(株)