

2レバー式台座(中継固定用)

RoHS



中継用固定台座(2レバー式)

ココが  
特長

2レバー式中継用台座

- 芯数に応じて各シリーズのコネクタを組み込み、中継用として使用する防水型の機器取り付け用台座です。
- 相手側コネクタとの着脱を2本のレバー操作で行えるため、固定後の結合が安定的です。
- フード全体がアルミダイキャストでできていますので、強度にすぐれております。



ご注意

- ・結合相手は2レバー方式のケーブル取付型フードです。
- ・この台座は底面に穴があいておりませんので、パネル裏側からのケーブル接続はできません。ただし横のケーブル引出し口は両面に開いておりますので、状況に合わせて使い分けてください。
- ・不用なケーブル引出し口は、ブランクキャップをご使用下さい。(P.3130ページ)

CE対応 レバーロック 盤間接続 2D CAD



Delivery  
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~19個 翌日(当日)

20個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order  
注文例

型式

0930-010-1271

組み合わせ表


(単位: mm)

型式	適合フードタイプ	寸法図	PGネジサイズ	適合コネクタ芯数						a	b	c	φd	e	f	g	h	i
				Han-E型 (O3113)	Han-EE型 (O3114)	Han-A型 (O3115)	Han-Q型 (O3116)	Han-D型 (O3117)	Han-DD型 (O3118)									
0930-010-1271	E型	A	16	10	18	-	-	-	42	4	82	94	5.5	40	52	54	11.5	58
0930-010-0273		A	29	10	18	-	-	-	42	4	82	94	5.5	45	57	74	11.5	58
0930-016-1270		A	21	16	32	-	-	40	72	4	105	117	5.5	45	57	56	11.5	58
0930-016-0271		A	29	16	32	-	-	40	72	4	105	117	5.5	45	57	77	11.5	58
0930-024-1270		A	21	24	46	-	-	64	108	4	132	144	5.5	45	57	56	11.5	58
0930-024-0271		A	29	24	46	-	-	64	108	4	132	144	5.5	45	57	80	11.5	58
0920-032-0271	A型	B	29	-	-	32	-	50	-	4	94	106	5.5	46	57	82	8	69

外形図


(単位: mm)

◆A図

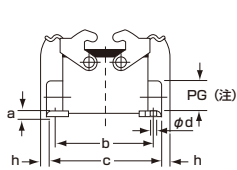

(注)両方のPGサイズは同じです。

◆B図

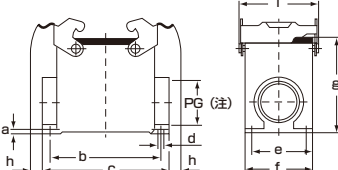

(注)両方のPGサイズは同じです。



型式	適合フードタイプ	標準単価		スライド単価		重量 g
		1~4個	5~29個	30個~		
0930-010-1271	E型	¥2,435	¥2,069	¥1,950	230.9	
0930-010-0273		¥3,524	¥2,970	¥2,821	336.5	
0930-016-1270		¥2,742	¥2,326	¥2,197	269.9	
0930-016-0271		¥4,039	¥3,435	¥3,227	391.6	
0930-024-1270		¥2,880	¥2,445	¥2,306	320.2	
0930-024-0271		¥4,078	¥3,365	¥3,267	461.2	
0920-032-0271	A型	¥5,266	¥4,474	¥4,217	391.8	



Example  
使用方法

結合例



アングル型フードと結合時の写真

- Dsubコネクタ
- MILコネクタ
- FCNコネクタ
- セントロニクスコネクタ
- IEEE1284 ハーフピッチコネクタ
- PCR ハーフピッチコネクタ
- MRコネクタ
- Heavy dutyコネクタ
- ミスミ防水コネクタ
- Han防水コネクタ