

の
価格は下げた
商品です
**プライス
ダウン**

防塵キャップ(パネル取付・中継用)ローコスト

RoHS



**ココが
特長**

異物混入防止、接続部保護に、低価格防塵キャップ

- パネル取付レセプタクル(03225ページ)と中継アダプタ(03228ページ)に取り付けて、コネクタ未接続時に嵌合部へほごりや異物が混入するのを防ぎます。
- 未接続時のコネクタによる、通電部接触が原因となる事故を防止します。

!
ご注意

・防水構造ではないので、激しく水や油のかかる場所での使用にはご注意ください。



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 **翌日**(当日)

11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品

コネクタ

丸型コネクタ

外形図

(単位: mm)

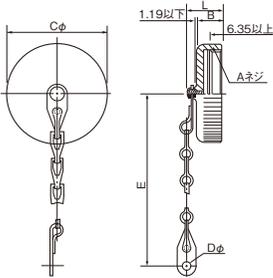

材料/仕上

項目	材料	仕上
キャップ	アルミ合金	3価黒色クロメート処理
ガスケット	合成ゴム	-
リベット	鉄	ニッケルメッキ
エンドリンク	ステンレス鋼	-
打抜き鎖	ステンレス鋼	-
エンドリンク	ステンレス鋼	-



型式	適合 シエルサイズ	基準単価		スライド単価
		1~4個	5~9個	
MMS25043-12D	12S	¥362	¥310	¥290
MMS25043-14D	14S	¥397	¥340	¥318
MMS25043-16D	16S,16	¥409	¥350	¥327
MMS25043-18D	18	¥432	¥370	¥346
MMS25043-20D	20	¥444	¥380	¥355
MMS25043-22D	22	¥444	¥380	¥355
MMS25043-24D	24	¥444	¥380	¥355
MMS25043-28D	28	¥432	¥370	¥346
MMS25043-32D	32,32A	¥502	¥431	¥402
MMS25043-36D	36	¥707	¥595	¥560



Order
注文例

型式
MMS25043-12D

型式	適合 シエルサイズ	寸法(mm)					チェーン取付穴径 φD _{取付}	チェーンの長さ E±1リンク	全長 以下	重量 g
		結合ネジ A	B以下	外径 φC以下	チェーンの長さ E±1リンク	全長 以下				
MMS25043-12D	12S	3/4-20UNEF-2B	11.91	25.40	3.56	114.3	19.05	12.1		
MMS25043-14D	14S	7/8-20UNEF-2B	11.91	28.58	3.56	114.3	19.05	17.3		
MMS25043-16D	16S,16	1-20UNEF-2B	11.91	30.18	3.56	114.3	19.05	15.5		
MMS25043-18D	18	1-1/8-18UNEF-2B	11.91	34.14	3.56	114.3	19.05	20.0		
MMS25043-20D	20	1-1/4-18UNEF-2B	11.91	37.31	3.56	127.0	19.05	21.0		
MMS25043-22D	22	1-3/8-18UNEF-2B	11.91	40.49	3.56	127.0	19.05	22.0		
MMS25043-24D	24	1-1/2-18UNEF-2B	11.91	43.66	4.34	139.7	19.05	24.0		
MMS25043-28D	28	1-3/4-18UNS-2B	13.49	50.01	4.34	196.8	20.62	29.5		
MMS25043-32D	32,32A	2-18UNS-2B	13.49	56.36	4.75	196.8	20.62	37.4		
MMS25043-36D	36	2-1/4-16UN-2B	13.49	62.71	4.75	196.8	20.62	42.0		

防塵キャップ(パネル取付・中継用)

RoHS



**ココが
特長**

異物混入防止、接続部保護に、防塵キャップ

- パネル取付レセプタクル(03225ページ)又は中継アダプタ(03228ページ)に取り付けて、コネクタ未使用時に嵌合部へほごりや異物が混入するのを防ぎます。
- 未接続時の、通電部の露出が原因となる事故を防止します。

!
ご注意

・防水構造ではありません。



Delivery
納期

1個から注文OK!

数量条件

1~10個

出荷日

価格表参照

11個~

都度見積

在庫品の当日出荷は指定が必要です。非在庫品の3日目出荷(ストークB)はご注文時にストークBとお申し付けください。

翌日出荷


5日日出荷

在庫品

非在庫品

外形図

(単位: mm)

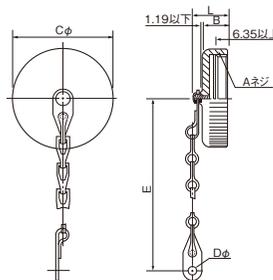

材料/仕上

項目	材料	仕上
キャップ	アルミ合金	-
ガスケット	合成ゴム	-
リベット	アルミ合金または ステンレス鋼	3価黒色クロメート処理
エンドリンク	ステンレス鋼	パッシベイト
打抜き鎖	ステンレス鋼	パッシベイト
エンドリンク	ステンレス鋼	パッシベイト



型式	適合 シエルサイズ	基準単価		スライド単価	出荷日
		1~4個	5~9個		
DMS25043-10D	10SL	¥760	¥640	¥610	5日目 翌日
NMS25043-12D	12S	¥517	¥443	¥414	
NMS25043-14D	14S	¥480	¥470	¥454	
NMS25043-16D	16S,16	¥495	¥480	¥467	
NMS25043-18D	18	¥523	¥510	¥494	
NMS25043-20D	20	¥538	¥530	¥507	
NMS25043-22D	22	¥538	¥530	¥507	
NMS25043-24D	24	¥538	¥530	¥507	
NMS25043-28D	28	¥523	¥510	¥494	
NMS25043-32D	32,32A	¥717	¥615	¥574	
NMS25043-36D	36	¥1,010	¥850	¥800	
NMS25043-48D	48	¥2,210	¥1,870	¥1,760	



Order
注文例

型式
NMS25043-12D

型式	適合 シエルサイズ	寸法(mm)					チェーン取付穴径 φD _{取付}	チェーンの長さ E±1リンク	全長 以下	重量 g
		結合ネジ A	B以下	外径 φC以下	チェーンの長さ E±1リンク	全長 以下				
DMS25043-10D	10SL	5/8-24UNEF-2B	11.10	19.10	3.50	101.0	-	11.0		
NMS25043-12D	12S	3/4-20UNEF-2B	11.91	25.40	3.56	114.3	19.05	12.1		
NMS25043-14D	14S	7/8-20UNEF-2B	11.91	28.58	3.56	114.3	19.05	20.6		
NMS25043-16D	16S,16	1-20UNEF-2B	11.91	30.18	3.56	114.3	19.05	14.5		
NMS25043-18D	18	1-1/8-18UNEF-2B	11.91	34.14	3.56	114.3	19.05	16.5		
NMS25043-20D	20	1-1/4-18UNEF-2B	11.91	37.31	3.56	127.0	19.05	16.9		
NMS25043-22D	22	1-3/8-18UNEF-2B	11.91	40.49	3.56	127.0	19.05	19.4		
NMS25043-24D	24	1-1/2-18UNEF-2B	11.91	43.66	4.34	139.7	19.05	22.0		
NMS25043-28D	28	1-3/4-18UNS-2B	13.49	50.01	4.34	196.8	20.62	29.3		
NMS25043-32D	32,32A	2-18UNS-2B	13.49	56.36	4.75	196.8	20.62	37.4		
NMS25043-36D	36	2-1/4-16UN-2B	13.49	62.71	4.75	196.8	20.62	42.0		

丸型コネクタ
セレクション
ガイド

耐環境コネクタ
(防水・耐候)

耐環境コネクタ
(耐熱・真空)

MSコネクタ

MSコネクタ
(防水)

MSコネクタ用
工具

MSコネクタ
(防水/ロネット)

ネジ式・
NCS/NJC

ネジ式(小型)・
PLT/RO3

ネジ式(防水)・
NWPC/NJW

ネジ式
(防水・小型)・
RO4/XS2

ネジ式
(欧州規格)・
NET

ネジ式
(欧州規格・防水)・
CE05/JL04W/693

バネロック
(防水)・
NB01/CE01/JL05

ワンタッチロック
(防水)・
NR/PRC03/
PRC04

ワンタッチロック
(小型)・
PRC05/HR10

ワンタッチロック
(防水)・
NRW

ワンタッチロック
(防水・小型)・
CM10/JN1/XS5

差込型・
DIN/ミニDIN