


EL圧着済コンタクトケーブル

ココが
特長

専用工具不要！短納期の現場組立に最適です。

- 圧着済ケーブルのバック販売です
- ミスマの工場で圧着加工した高品質なコンタクトケーブル
- 工具投資なしでコネクタケーブルが組立てられます
- 1m品(青、白、黒)は翌日出荷、2m以上は3日目出荷
- 50本/パックで販売します

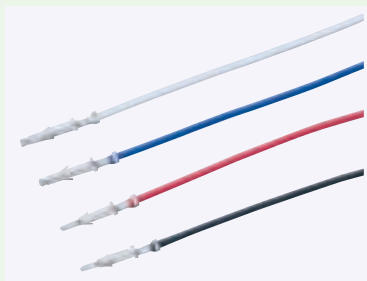

- ・誤配線した場合は専用引き抜き工具で引き抜いてください。
- ・再度利用する場合はコンタクトのランスを起こしてください。

ご注意

Delivery
納期

1m(青、白、黒)

出荷日

1~4パック 翌日(当日)

5パック~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

2m以上

出荷日

1~4パック 3日目

5パック~ 都度見積

非在庫品


お値引き

1~5パック 基準単価

6~10パック 5%

11パック~ 10%

外形イメージ図

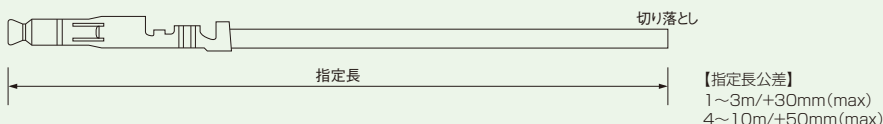

1パック 50本入

Order
注文例
 型式 - 色 - 長さ
 LLM01-20 - D - 1

型式	コンタクト タイプ	ケーブル色指定		基準単価 指定長(m)/50本/パック単価						部品仕様			重量 1m (g)
		在庫(1m) 非在庫(2m~)	非在庫	1日目	3日日出荷					使用ケーブル		使用コンタクト 型式	
				1	2	3	5	7	10				
LLM01-20	メス (ソケット)	B(青) C(白) D(黒)	A(茶) E(赤) F(黄) G(緑)	¥2,528	¥3,350	¥4,173	¥5,818	¥7,463	¥9,930	AWG20	UL1007 タイプ	LLM-01T- P1.3ES	228
LLF01-20	オス (ピン)			¥2,512	¥3,335	¥4,157	¥5,802	¥7,447	¥9,915	AWG20		LLF-01T- P1.3ES	227

オリジナル手動圧着工具

ココが
特長

ELシリーズコネクタの試作、保守用簡易圧着工具

- ELシリーズコネクタ専用の圧着工具です。



- ・適合コンタクト以外の圧着は出来ません。
- ・この工具は試作保守作業向けに開発した工具です。
- ・製品製造ラインでは、コネクタメーカー指定の工具の使用を推奨します。
- ・ダイス一体型ツールです。
- ・この工具は校正出来ません。

Order
注文例
 型式
 MSHT-J05
Delivery
納期

1丁から注文OK!

出荷日


1丁~ 翌日(当日)

3丁~ 都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

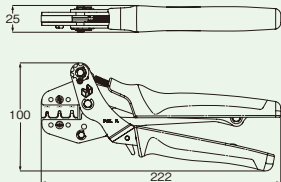

圧着方法

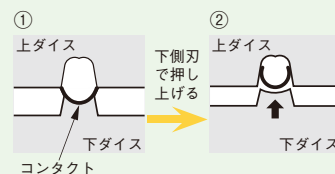

①②当圧着工具は、コンタクトのセット位置が固定となっておりません。コンタクトセットには、ダイスの位置関係を確認して圧着することを薦めます。



型式	適合 シリーズ	適合 コンタクト	コンタクト タイプ	適用電線			重量 (g)	基準単価	スライド単価
				AWG	導体断面積mm ²	被覆外径φmm		1丁	2丁~
MSHT-J05	EL	LLM-01T-P1.3ES	オス(ピン)	26~20	0.13~0.5	1.3~2.7	600	¥12,800	¥9,800
		LLF-01T-P1.3ES	メス(ソケット)	26~20	0.13~0.5	1.3~2.7			