

三角ラベル(シンボルマーク)

RoHS

●ISO-A-L



●ISO-B-S



●ISO-E-M



ご注意

三角のシンボルマーク標示ラベルです

- ・被着体の表面の油・水・ほこり・汚れを除去した上で貼り付けてください。
- ・被着体はなるべく平面を選んでください。
- ・貼付後、ラベルを押しさししっかり密着させてください。
- ・極端に高温・多湿な場所での使用・保管は避けてください。



Delivery
納期

出荷日

| | |
|------|--------|
| 1~5袋 | 翌日(当日) |
| 6袋~ | 都度見積 |

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order
注文例

ラベル種類

ISO-A


サイズ

L

基本仕様

| | | |
|--------|-----|--------------------------------|
| 材質 | 表面 | ポリエステル系フィルムにアルミ蒸着し、表面を白コートしたもの |
| | 粘着材 | アクリル系粘着材 |
| 厚さ | | 50±2~3μm |
| 使用温度範囲 | | -20℃~+60℃ |
| 最低作業温度 | | 15℃ |
| 保存期間 | | 1年 |
| 使用場所 | | 屋内 |

ラベルサイズ

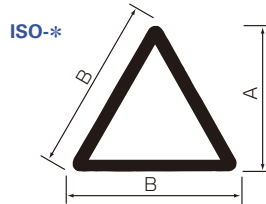

| サイズ | 寸法(単位:mm) | | 自重 (g/シート) |
|-----|-----------|----|---------------|
| | A | B | |
| S | 12.5 | 14 | 2.6 |
| M | 24 | 27 | 4.7 |
| L | 80 | 92 | 5.9 |

ラベル種類

ISO規格ラベル(ISO3864規格に準拠)

| ISO-A | ISO-B | ISO-D | ISO-E |
|-------|-------|--------|-------|
| 感電注意 | 発火注意 | レーザー注意 | 危険地域 |
| | | | |



1袋 5シート入り・10シート入り

| 型式 | ラベル内容 | 1袋あたりのラベル枚数 | 基準単価 | スライド単価 | |
|-------------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
| | | | | 1~9袋 | 10~29袋 |
| ISO-A-S-5P | 感電注意 | 150枚 (30枚×5シート) | ¥3,350 | ¥2,350 | ¥1,770 |
| ISO-B-S-5P | 発火注意 | | | | |
| ISO-D-S-5P | レーザー注意 | | | | |
| ISO-E-S-5P | 危険地域 | 200枚 (20枚×10シート) | ¥5,440 | ¥3,810 | ¥2,830 |
| ISO-A-M-10P | 感電注意 | | | | |
| ISO-B-M-10P | 発火注意 | | | | |
| ISO-D-M-10P | レーザー注意 | 30枚 (3枚×10シート) | ¥4,200 | ¥2,940 | ¥2,270 |
| ISO-E-M-10P | 危険地域 | | | | |
| ISO-A-L-10P | 感電注意 | | | | |
| ISO-B-L-10P | 発火注意 | | | | |
| ISO-D-L-10P | レーザー注意 | | | | |
| ISO-E-L-10P | 危険地域 | | | | |

※1袋あたりのラベル枚数にご注意ください。