

ミスミ

TSC SERIES SOLID CARBIDE ROUGHING END MILLS


 
TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル

●ファインピッチ/ショートタイプ -FINE PITCH/SHORT TYPE-

TSC-RFPS

追加加工対応品

☞ P.176

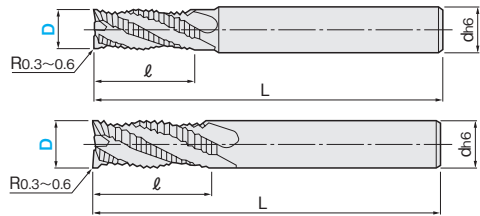

刃径D	公差
5	0 -0.048
6~9	0 -0.058
10~16	0 -0.07
18, 20	0 -0.084

材質: **MG** 超硬 **TS**

仕様: ショート, 20°, 中・粗, 再研磨

一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)	ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ合金	チタン合金	銅合金	グラファイト	樹脂
~40HRC	~45HRC	~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC						

◎=最適 ○=適

1本単位

型番	刃径 D	刃長 l	全長 L	シャンク径 d	刃数	図	¥通常単価 100本以上お見積り			
							1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
TSC-RFPS	5	10	57	6	4	1	4,050	3,850	3,730	3,440
	6	12	57	6	4	2	4,110	3,900	3,780	3,490
	7	14	66	8	4	1	5,280	5,020	4,860	4,490
	8	16	69	8	4	2	4,690	4,460	4,310	3,990
	9	18	69	10	4	1	6,360	6,040	5,850	5,410
	10	20	72	10	4	2	5,000	4,750	4,600	4,250
	12	24	83	12	4	2	5,500	5,230	5,060	4,680
	13	26	83	14	4	1	8,560	8,130	7,880	7,280
	14	26	83	14	4	2	9,680	9,200	8,910	8,230
	16	32	92	16	4	2	8,010	7,610	7,370	6,810
18	32	92	18	4	2	15,010	14,260	13,810	12,760	
20	38	104	20	4	2	11,750	11,160	10,810	9,990	



TSC-RFPS 10

型番 刃径 (D)



Delivery 出荷日



在庫品 巻末-3


切削条件 ☞ P.352

☎ ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付け致します。

EJが特長!

- 従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つTSコーティングにより長寿命を実現、高速加工・ドライ加工に最適です。
- ファインピッチニックの採用により、加工後の面粗さも良好に仕上がります。

U首逃がし追加加工 SN

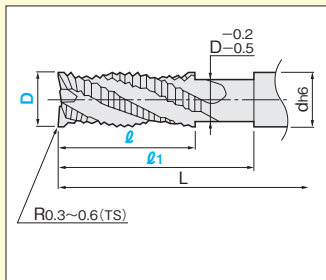

TSC-RFPS

刃径 D	首下長 l1, 1mm単位指定	刃長 l	¥/1コード
6	17~39	12	500
8	21~45	16	500
10	25~42	20	500
12	29~53	24	790
13	31~51	26	790
14	31~51	26	790
16	37~60	32	990
18	37~54	32	990
20	43~66	38	1,280

1本単位



SN-TSC-RFPS 6-30-12

追加加工型番 型番 刃径 (D) 首下長 (l1) 刃長 (l)



出荷日 3 日目出荷 ☒ ストック不可

- ☎ 対象型番の本体価格に追加加工単価が加算されます。
- ☎ 左記追加加工に数量スライド価格がございません。

スクエア



 
多機能スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア

