

欧标型材专用配件，因尺寸不同和米思米非C·VALUE现有铝型材不通用。

请按照选型步骤①~②选择型式和参数后进行订购。



Order  
订货范例

型式(①Type · ②槽宽)

LMCSB6


型式(①Type · ②槽宽系列)

LBMB8-30

### ■型材用密封条



### ■型材用U型槽条

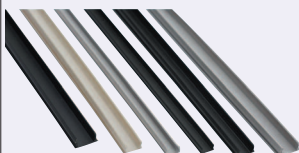


### ■型材用间隔连接块




库存

### LMCSB (密封条)

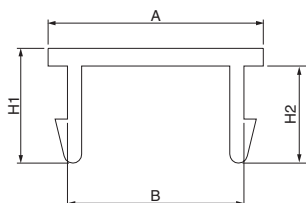


### LMUSB (U型槽条)

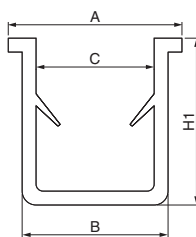

Type	颜色	材质	表面处理
LMCSB	黑色	PVC	无
LMCSG	浅灰色		
LMUSB	-		
LBMB	-		


### LBMB (间隔连接块)

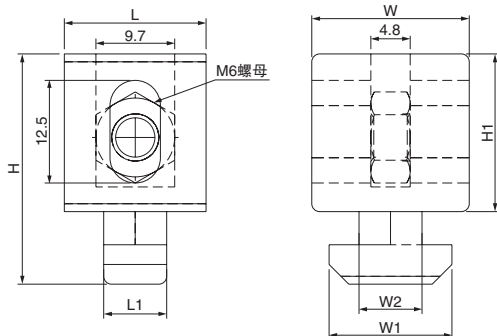


型式		固定长度	A	B	H1	H2
①Type	②槽宽					
LMCSB (黑色)	6	2000mm	7.2	6	4.0	3.3
	8		10.2	8.4	6.0	5.1
	10		12.2	10.4	6.0	5.1
LMCSG (浅灰色)	6	2000mm	7.2	6	4.0	3.3
	8		10.2	8.4	6.0	5.1
	10		12.2	10.4	6.0	5.1



Example  
使用范例

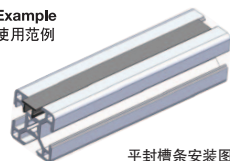

平封槽条安装图

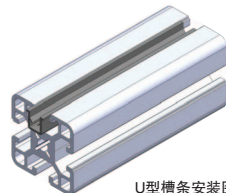

U型槽条安装图

型式		固定长度	A	B	C	H1
①Type	②槽宽					
LMUSB	8	2000mm	10.2	8.6	6.6	9.0
	10		12.2	10.6	8.6	11.0

型式		L	L1	W	W1	W2	H	H1
①Type	②槽宽系列							
LBMB	8-30	20.0	8.2	17.0	13.8	8.0	26.1	20.8
	8-40	18.0	8.2	20.0	15.8	8.2	32.6	23.2
	10-45	18.0	8.2	23.5	17.0	9.8	34.0	23.2



Delivery  
交货期



库存品

② 隔日上海发货  
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购		
	小单	中单	大单
数量	1~50	51~500	501~
交货期	通常	3天	另外询交期

② 超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。


请询价 下述2种方法



Web报价 FAX报价  
请致电: 021-6710-6701



Example  
使用范例

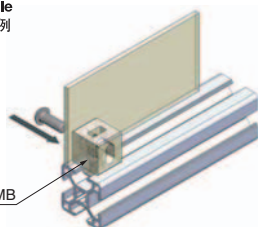

LBMB